
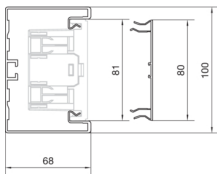


Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x100mm OT 80mm aus Alu natureloxiert

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. **Hinweis:** Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

BRA651001ELN

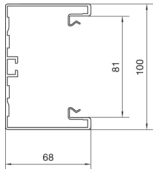

Technische Merkmale

Länge	2000 mm
Kanalhöhe	68 mm
Kanalbreite	100 mm
OT-Breite	80 mm
Werkstoff	Aluminium
Farbe	aluminium
Oberfläche	natureloxiert
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]	durchlaufendes C-Profil
Anzahl steckbare Trennwände	1
Bodenlochung	ja
Kanalverbindung	Extra Kupplungen
Lichter/innerer Querschnitt	5680 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	10/24
Schutzfolie	Ja
Zulassungen	EN50085-2-1