

HS 248 PPB

23.8" / 60,45cm Diagonal
LED Backlight – Format 16:9

- 23.8" 16:9 LED Backlight Monitor
- 1920 x 1080 Auflösung Full HD 1080P
- 178° / 178° Ultra Wide Betrachtungswinkel
- Eingänge: DP + HDMI + VGA
- Schlankes Design und schmaler Rahmen
- Eingebaute Stereo Lautsprecher
- Neigbar und Wandhalterung (VESA)
- Geringer Energieverbrauch
- Vielzahl an Videoformaten
- Umweltfreundlich
- Flimmerfrei
- Niedriges blaues Licht



23.8" / 60,45 cm

Art. Nr.: HS 248 PPB

GRÖSSE, AUFLÖSUNG



23.8"
16:9 Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

EINGÄNGE, LAUTSPRECHER

 


HDMI
Display Port
VGA



Eingebaute
Stereo
Lautsprecher

BETRACHTUNGSWINKEL,VESA



178° Betrachtungs-
winkel



VESA
Wandhalterung

WEITERE EIGENSCHAFTEN



 
Umwelt-
freundlich



Geringer
Energie-
verbrauch




Neigbar



Video
Modus

Bildschirmgröße	60,45 cm / 23.8" Diagonal
Paneltyp	TFT – LED Backlight PLS-Type Panel (*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	250cd/m ²
Kontrast (Typ.)	1.000:1
Kontrast (Aktiv)	80.000.000:1
Betrachtungswinkel	178° H – 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	5 msec
Pixelabstand	0,274 (H) x 0,274 (V) mm
Bildschirmoberfläche	Entspiegelt
Farben	16.7M Farben
Abtastfrequenz horizontal	30 ~ 83 kHz
Abtastfrequenz vertikal	56 ~ 75 Hz
Pixelfrequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	D-Sub (VGA)
Eingang 2	HDMI
Eingang 3	Display Port 1.2
Lautsprecher - eingebaut	Ja, 1.5W x 2; Kopfhöreranschluss
Stromverbrauch	On: 16.9W; Stand-by: 0,35W; Off: 0,23W
Stromquelle	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktmaße	540 x 183 x 408 mm (W x D x H)
Verpackungsmaße	614 x 111 x 402 mm (W x D x H)
Netto / Brutto Gewicht	3.3 Kgs / 4.4 Kgs
Gehäuse (Farbe u. Struktur)	Blende / Arm / Base / Rückseite: schwarz

VESA	100 x 100 mm
Monitorfuß	Fester Standfuß
Neigbar / Kensington Sperre	-5° ~ 20° / ja
Pivot / schwenkbar	- / -
Bedienelemente	Menü, Helligkeit (+), Vol. (-), AUTO, Power
Farbeinstellungen	Warm, Natürlich, Kühl, Benutzerdefiniert
Voreinstellungen	PC, Film, Spiel Modus
Bildschirmanzeige	11 OSD Sprachen
Zubehör	Stromkabel; HDMI Kabel; Garantiekarte; Schnellstart Anleitung
Andere Eigenschaften	Niedriges blaues Licht Flimmerfrei

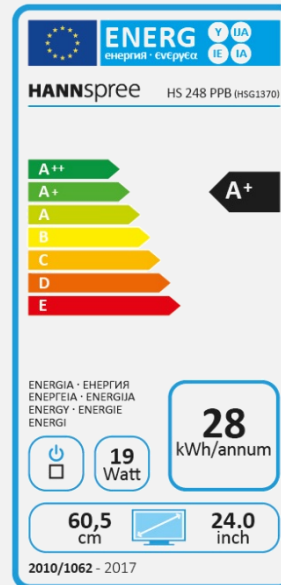

Herstellername	HANNspree
Modellname	HS248PPB
Energieeffizienzklasse	A+
Bildschirmgröße (Zentimeter)	60,45
Bildschirmgröße (Zoll)	23,80
Stromverbrauch eingeschaltet (W)	19
Jährlicher Stromverbrauch* (kWh)	28
Stromverbrauch Stand-by Modus (W)	0,35
Stromverbrauch ausgeschaltet (W)	0,23
Auflösung	1920 x 1080

Art. Nr.:
HS 248 PPB

4 711404 022357 >

© 2019 HANNspree Europe Holding B.V. Die angegebenen Spezifikationen und Designs können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Marken – Produkt- und Service -Namen und Logos sind Warenzeichen und / oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und Firmen. Abbildungen sind simuliert. Aktuelle Produkte können sich leicht von den Abbildungen auf diesem Werbematerial unterscheiden. Bitte beziehen Sie sich auf aktuelle Muster für Ihre Kaufentscheidung. Die hier abgebildeten Produkte sind gegebenenfalls nicht in Ihrem Land bzw. in Ihrer Gegend zu kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren autorisierten Hannspree Repräsentanten um die Verfügbarkeit eines bestimmten Produktes in ihrer Gegend zu überprüfen. Hannspree behält sich das Recht vor das Design, die Spezifikation bzw. das Zubehör gegen gleichwertiges ohne vorherige Ankündigung auszutauschen.

* Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the monitor operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the monitor is used.

* "PLS-type" word mark / trademark and related patents on Display Solutions technologies belong to their respective owners.