

NA6907-ZW-XL


Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507441940000

Nadellager NA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig



Technische Informationen

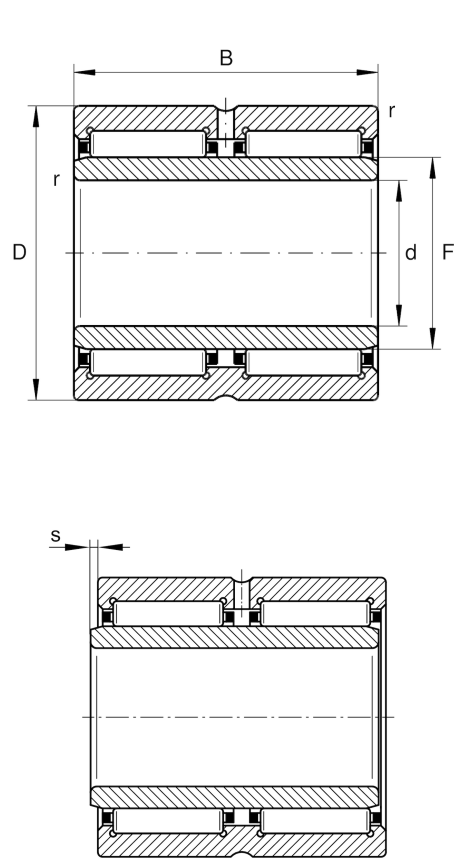

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D	55 mm	Außendurchmesser
B	36 mm	Breite
C _r	54.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	86.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	16.200 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _G	10.700 1/min	Grenzdrehzahl
n _{gr}	5.900 1/min	Bezugsdrehzahl
	0,315 kg	\$(Gewicht)

Abmessungen

F	42 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r _{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
s	0,5 mm	axialer Verschiebeweg

Temperaturbereich

T _{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T _{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.