



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Schlagbohrschrauber

TE-CD 18/48 Li-i-Solo

Art.-Nr.: 4513926

Ident.-Nr.: 21020

EAN-Code: 4006825635775

Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/48 Li-i-Solo ist ein gefragter Allrounder bei allen Schraub- und Bohrarbeiten und zudem um eine inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten erweitert. Als Mitglied der Power X-Change-Familie kann er höchst flexibel fernab der Steckdose eingesetzt werden und ist stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung. Das 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolles Bohren und Schrauben und eine Schlagzahl bis zu 24.000/Min. Dabei ermöglicht die Drehzahl-Elektronik material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Optimales Arbeiten gewährt in dunklen Bereichen die LED Beleuchtung. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches PXC-Starter-Set.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
- Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.




Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Anzahl Gänge | 2 |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 0-400 min ⁻¹ |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) | 0-1500 min ⁻¹ |
| - Max. Drehmoment hart | 48 Nm |
| - Anzahl Drehmomentstufen | 23 Stufen |
| - Bohrfutter | 13 mm Einhülzig |
| - Bohrleistung in Beton | 10 mm |
| - Schlagzahl (Gang 1) | 0-6400 min ⁻¹ |
| - Schlagzahl (Gang 2) | 0-24000 min ⁻¹ |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.41 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.86 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 202 x 79 x 237 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 7.8 kg |
| - Maße Exportkarton | 330 x 255 x 220 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 6008 0 0 |

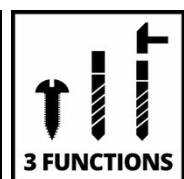

Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schrauben¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Schrauben ¹ (Stück)
1.5 Ah	230
2.0 Ah	310
2.5 Ah	380
3.0 Ah	460
4.0 Ah	620
5.2 Ah	780
6.0 Ah	910

Testaufbau:

1) 6x60mm