

# Datenblatt

---

## 50m Baustellenleitung aus Polyurethan #59350


Mantel aus Polyurethan (PUR). Flammwidrig, ozonbeständig, ölbeständig, abriebfest feindrätig nach VDE 0295  
Aderisolierung aus Gummimischung, Adern verseilt

Geeignet für gewerbliche Betriebe und Baustellen mit anspruchsvollen Einsatzbedingungen wie Scheuer- und Schleifbeanspruchung.  
Für hohe mechanische Beanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie zur dauerhaften Verwendung im Freien.



Abb. ähnlich

## 50m Baustellenleitung aus Polyurethan H07BQ-F 3G1,5 Enden glatt abgeschnitten

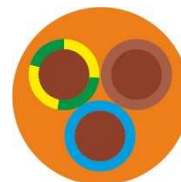

Nach DIN EN 50525-2-21; VDE 0285-525-2-21

### Technische Daten:

Nennspannung U <sub>0</sub> /U:	450 / 750 Volt
Temperaturbereich:	-40°C bis +90°C
Aussendurchmesser:	ca. 9,3mm
Biegeradius:	5 x Außendurchmesser
Kupferzahl:	43,2
Gewicht:	ca. 5,5 kg
EAN:	4011160593505