

UNTERLEGSCHLEIBEN, METRISCH




Material: **Alumina (A998) / Zirconia (PST)**

Farbe: **elfenbein (Alumina) / cremefarben (Zirconia)**

Temperatur: **bis +1650 °C (Alumina) / bis +800 °C (Zirconia)**

Abmessungen und Toleranzangaben: **gem. ANSI B18.22M-1981, R1990 (regular)**

Materialdaten: **s. Anhang 15**

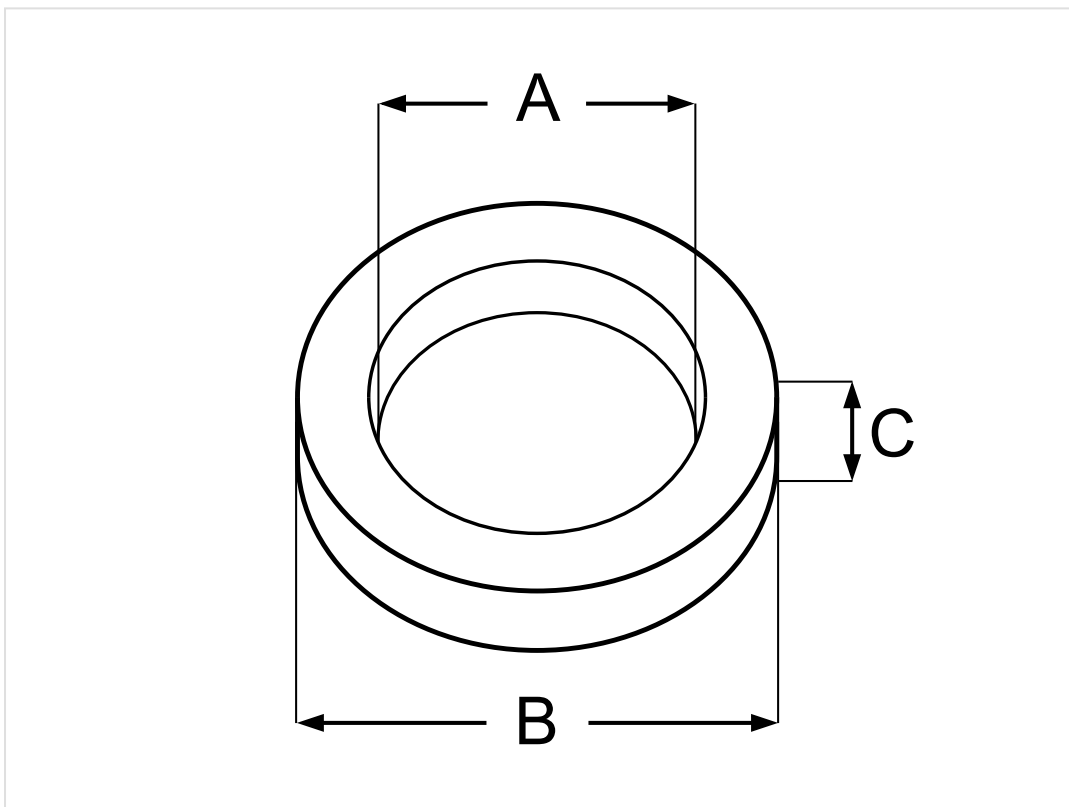

Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben



UNTERLEGSCHLEIBEN, METRISCH

Artikel-Nr.	Gewinde	A min.	A max	B min.	B max.	C min.	C max.	Material	MOQ
702382	M2	2.50	2.64	5.70	6.00	0.60	0.90	Alumina	1

