


Verfügbarkeit : Lieferbar

merten



UVP zzgl. MwSt* : 73,00 EUR

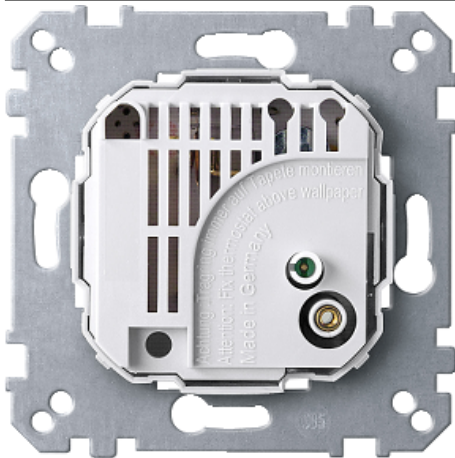

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|------------|
| Produkt oder Komponententyp | Thermostat |
| Zielort Produkt | Raum |
| Erläuterungen zum Gerät | Einsatz |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Funktion verfügbar | Mit Bimetall-Sensor Mit thermischer Rückkopplung |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 230 V |
| Nennstrom [In] | 10 A |
| Messtemperatur | 5...30 °C |
| Hysterese | 0.5 K |
| Aufbau und Typ des Anschlusses | 1Ö/1S |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 26 mm |

Montage

| | |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|--|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform - seit 0722 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |

