


Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 37,60 EUR

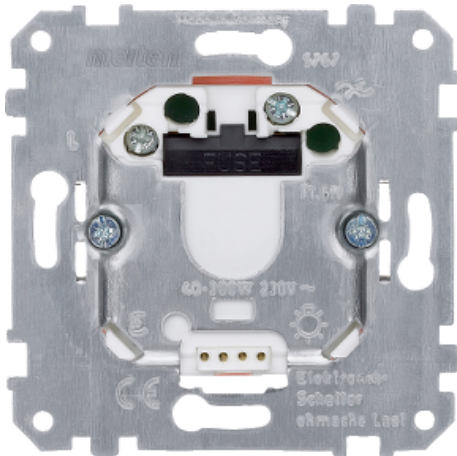

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktmarke | Merten |
| Baureihe | Merten |
| Produktname | Merten inserts |
| Produkt oder Komponententyp | Einsatz mit Triac |
| Erläuterungen zum Gerät | Mechanismus |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Betätigungsart | Bewegungsmelder Funk und Taste |
| Befestigung Geräteverdrahtung | Einbaugehäuse |
| Befestigungsart | Durch Schrauben und Krallen |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 230 V |
| Maximaler Schaltstrom | 1.3 A |
| Schalleistung in W | 40...300 |
| Lasttyp | Ohmsch |
| Material | Metall Kunststoff |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------|--|
| ROHS | Konform - seit 1101 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |