


Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 132,00 EUR

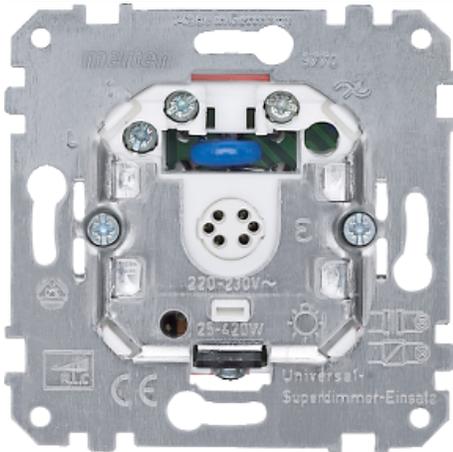

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Produktmarke | Merten |
| Produktserie | Merten inserts |
| Baureihe | Merten |
| Produktname | Merten inserts |
| Produkt oder Komponententyp | Tastschalterdimmer |
| Erläuterungen zum Gerät | Einsatz |
| Schutzart (IP) | IP20 |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Betätigungsart | Taste Infrarot und Taste Drucktaster Funk und Taste |
| Funktion verfügbar | Mit Lichtwertspeicher |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 230 V |
| Leistungsbereich | 25...420 VA |
| Netzwerkfrequenz | 50...60 Hz |
| Lasttyp | Ohmsch Induktiv Kapazitiv |
| Eingangs-Kompatibilität | Drucktaster und elektronischer Einsatz |
| Material | Metall Kunststoff |
| Befestigungsart | Durch Schrauben und Krallen |
| Befestigung Geräteverdrahtung | Einbaugehäuse |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Umwelt, Gesundheit und Gefahren | Halogenfrei |
|---------------------------------|-------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|------------------------------|--|
| ROHS | Konform - seit 0811 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar |