


Verfügbarkeit : Lieferbar



Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

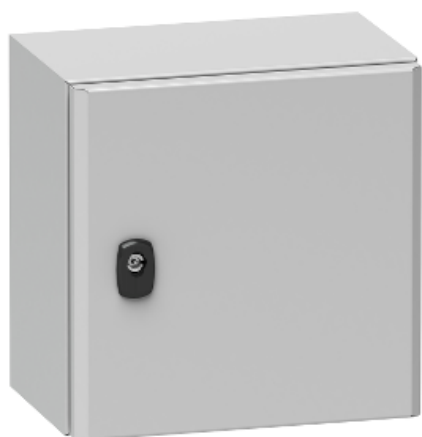

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3D
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	400 mm
Gehäuse-Nennbreite	300 mm
Gehäuse-Nenntiefe	150 mm
Türtyp	Volltüren
Beschreibung der Montageplatte	Gerade
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Geräteaufbau	Gehäuse 1 Montageplatte 1 Tür mit Schliessung 1 Kabeleinführungsplatte 1

Zusatzmerkmale

Variantenbesonderheit	Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke Einteiliges Gehäuse
Anzahl Türen	1 Vorderseite
Türöffnung	Reversibel 120 °
Schlosstyp	3 mm-Doppelschienenverriegelung
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte mit Schrauben Montageplatte durch Befestigungselemente
Material	Galvanisierter Stahl für Montageplatte Stahl für Schaltschrank
Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver Schaltschrank

Farbe	Grau RAL 7035 Schaltschrank :
Standards	IEC 62208
Produktzertifizierungen	BV CUL DNV GL LR UL
Produktgewicht	6.08 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0810 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------