


Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 41,15 EUR

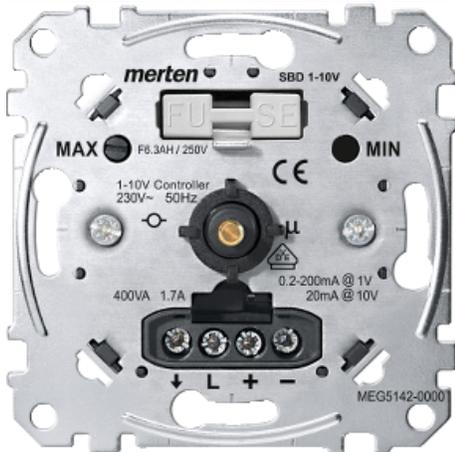

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Dimmer

Zusatzmerkmale

Dimmertyp	1...10 V Steuerung
Dimmersteuerung	Typ Drehknopf
Betätigungsart	Typ Drehknopf
Schalterfunktion	1-polig
Lasttyp	10x Leuchtstoffröhre :
Leistungsbereich	Leuchtstoffröhre : 58 W
Nennstrom	10 A - 230 V AC
Schutzfunktionen	Sicherungsschutz
Zugehörige Absicherung	1,7 A
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Klemmverbindungskapazität	1.5...2.5 mm ² starr Kabel 1.5...2.5 mm ² Robust verdreht Kabel
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Einbautiefe	32 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Produktkompatibilität	Siemens ballast Osram ballast Philips ballast Helvar ballast

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Normen	EN 60669-1 EN 60669-2-1
Produktzertifizierungen	CE NEMKO SEMKO FI
Schutzart (IP)	IP20 (mit Fronttafel)

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 1342 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert