


Verfügbarkeit : Lieferbar

merten



UVP zzgl. MwSt* : 126,00 EUR

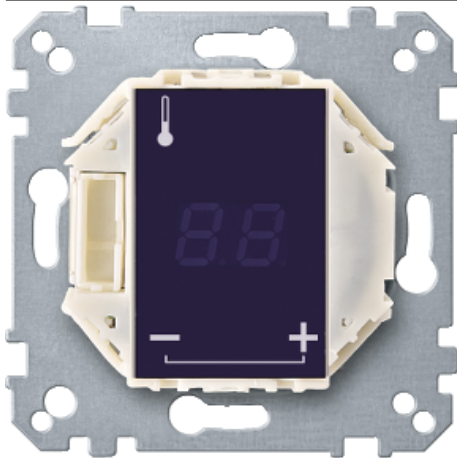

Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Thermostat
Zielort Produkt	Boden Raum
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz
Zusatzinformation Geräteverkabelung	Possibility to connect external sensor

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	LED-Anzeige der Betriebsarten Mit Temperaturreduzierung Mit elektronischem Controller Mit Temperaturreduzierung Mit LC-Display Temperatursensor Temperatureinstellung
Betätigungsart	Touchscreen
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Nennstrom [In]	16 A (ohmsch Belastung) 1 A (induktiv Belastung)
Messtemperatur	Boden : 5...50 °C Raum : 5...35 °C Dual : 20...50 °C
Hysterese	0.5 K
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	26 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1346 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert