


Verfügbarkeit : Lieferbar

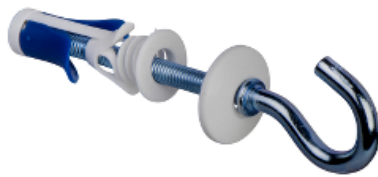

UVP zzgl. MwSt\* : 168,00 EUR



### Hauptmerkmale

Produktserie	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TSP
Geräteanwendung	3...20 mm Plattenmaterial
Montagehalterung	3...20 mm Plattenmaterial
Farbton	Rot/Weiß
Menge pro Satz	Satz aus 25 Stück

### Zusatzmerkmale

Gewindetyp	M3
Schraubenlänge	40 mm
Bohrungsdurchmesser	6 mm
Material	Haken : steel galvanisiert Manschette : PA (Polyamid) Feder : PA (Polyamid)
Praktische Belastungsfähigkeit	Auszugslast : 70 N für 13 mm board (Sicherheitsfaktor:6) Scherung : 180 N für 13 mm board (Sicherheitsfaktor:4,5)
Größe	Haken : 7 x 14 x 20 mm
Länge	60 mm
Breite	11 mm
Produktgewicht	0,004 kg

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-80 °C
---------------------------------	-----------

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1834 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------