


Verfügbarkeit : Lieferbar

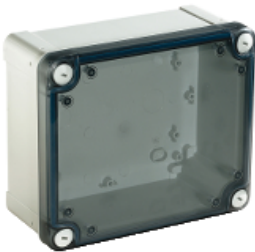

Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produktname	Thalassa TBP
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Industriegehäuse
Höhe	138 mm
Breite	93 mm
Tiefe	72 mm
Innenhöhe	125 mm
Innenbreite	80 mm
Innentiefe	65 mm
Schrankmontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1x Gehäuse 1x Abdeckung 4x Abdeckschraube
Menge pro Satz	Satz à 2 Stück
Gehäusotyp	Einteilige Gussform
Typ der Frontabdeckung	Niedrige transparente Abdeckung
Befestigung der Abdeckung	Kunststoffschrauben
Schlosstyp	Abgedichteter Außenbereich : flach Schraubendreher unverlierbare Schraube
Abnehmbare Teile	Cover, durch unverlierbare Schrauben

Zusatzmerkmale

Material	Polycarbonat
Farbe	Grau (RAL 7035) Transparent
Normen	IEC 62208

UL 508 A

Produktzertifizierungen	DEMKO SEMKO TÜV UL
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Schutzart (IP)	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Feuer Beständigkeit	960 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...60 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-80 °C
Produktgewicht	0,23 kg

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert - Gehen Sie zu Cap für mehr Details Gehen Sie zu Cap für mehr Details
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------