

Verbindungskabel N-Stecker auf FME Buchse



verbindungskabel

Innenader sowie Aussengeflecht aus Kupfer / Isolierung

Aluminiumfolie + Schaumstoff FOAM

Aussenmantel PCV (Aussenbereich geeignet)

Impedanz 50 Ohm +/- 2

Durchmesser Aussen 5,4mm

Temperaturbereich -40C bis +80C

Gewicht ca. 48,4kg/km

Kapazität 82pF/m bei 1kHz

Dämpfungswerte pro 100m :

50MHz 6,5dB

100MHz 9,3dB

230MHz 14,1dB

300MHz 16,3dB

470MHz 16,9dB


600MHz 18,2dB

1000MHz 30,9dB

1350MHz 35,9dB

2150MHz 46,9dB

Conrad Art.Nr. 1880034

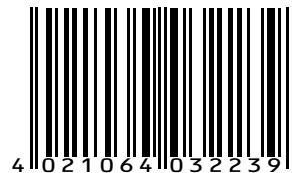

4 10210641032239

Artikelnummer : 103223