


Desktop Patchpanel 8 Port Cat.6 grau

Kurzbeschreibung

Dieses Patchpanel von Delock kann z. B. an einer Wand befestigt werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 8 Netzkabel installieren.

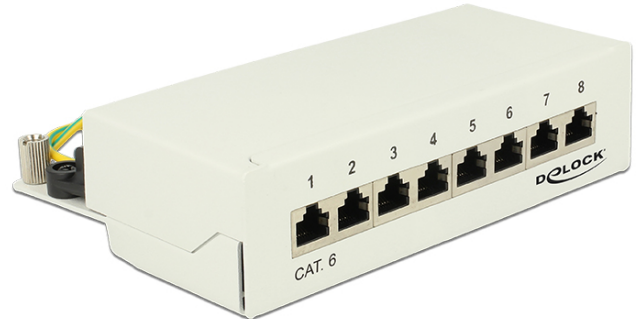

Spezifikation

- Anschlüsse:
extern: 8 x RJ45 Buchse
intern: 8 x LSA Leisten
- Wandmontage
- Geschirmt
- Cat.6
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Geeignet für Massiv- und Litzenleiter
- Metallgehäuse
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Maße (BxHxT): ca. 160,3 x 44,2 x 108 mm

- Patchpanel
- Installationsanleitung
- 8 Kabelbinder
- 2 Wandschrauben
- Auflege- und Abisolierwerkzeug Delock 18411

Artikel-Nr. 87680


EAN: 4043619876808

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box



Abbildungen

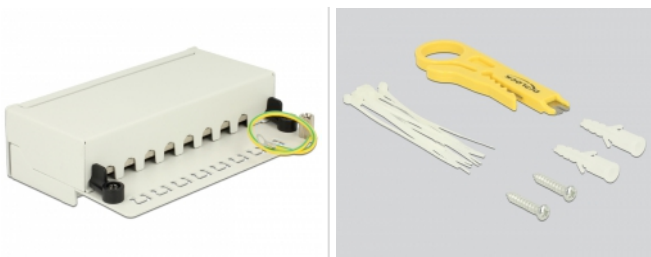

Allgemein	
Geeignet für Leiterquerschnitt:	22 - 24 AWG
Montageart:	Wand
Schnittstelle	
Extern:	8 x RJ45 Buchse
Intern:	8 x LSA Leiste
Technische Eigenschaften	
Kategorie:	Cat.6
Schirmung:	geschirmt
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusefarbe:	lichtgrau
Gehäusematerial:	Metall
Tiefe:	108,0 mm
Breite:	160,3 mm
Höhe:	44,2 mm