


Stecker

KST WS 14/4

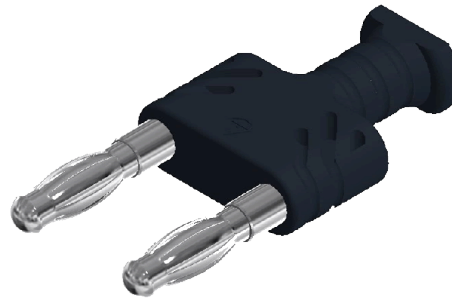

Produkt	KST WS 14/4
Beschreibung	Kurzschlussstecker mit gefederten 4 mm Steckern und einer ungefederten 4 mm Buchse sowie trittfester Isolierung. Buchse steckbar mit allen nicht berührungsgeschützten, gefederten 4 mm Steckern.
Artikel-Nr. / *Farbe	9722651xx ● 00 schwarz Ni
Technische Daten	
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PBT
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-15 °C bis 70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽³⁾ Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 16.07.2018