


Stecker

KST 14/4

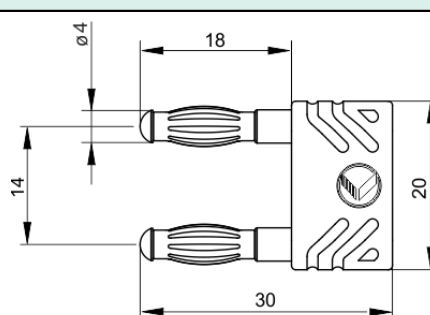

Produkt	KST 14/4
Beschreibung	Kurzschlussstecker mit gefederten 4 mm Steckern und trittfester Isolierung, nicht weitersteckbar.
Betriebsanleitung	BA416
Artikel-Nr. / *Farbe	9722671xx ● 00 schwarz Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PBT
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-15 °C bis 70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022