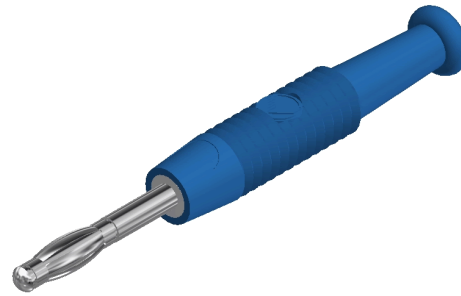

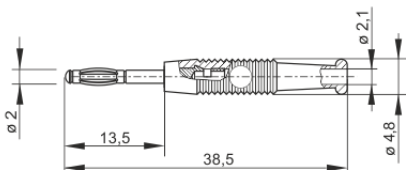


Stecker

MSTF 2



Produkt	MSTF 2
Beschreibung	Gefederter 2 mm Stecker, für Leitungen bis 0,5 mm ² und maximalem Außendurchmesser von 2 mm, passend zu allen ungefederten 2 mm Anschlüssen.
Artikel-Nr. / *Farbe	9384201xx  00 schwarz 01 rot 02 blau 03 gelb 04 grün 06 grau 07 weiß <div style="text-align: right;">Ni</div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-15 °C bis +70 °C
Norm	IEC 61010

2 mm System

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽³⁾ Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 09.07.2018