
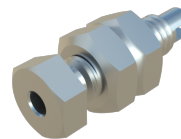


Buchsen

MBU 10

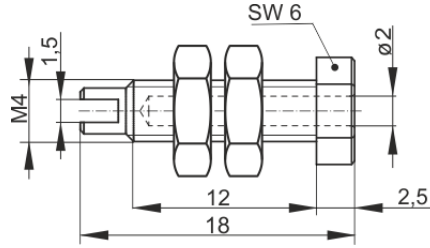

Produkt	MBU 10
Beschreibung	Ungefederte 2 mm Einbaubuchse, kompatibel mit gefedertem 2 mm Stecker. Geeignet zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 6 mm Wandstärke.
Betriebsanleitung	BA205
Artikelnummer	938441000 Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss, M4 Gewindebolzen
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-15 °C bis +100 °C

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022