

FPMA-D1250BLACK

NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	60 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	40 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	200x200 mm
VESA-Maximum	600x400 mm
Tischmontage	Ständer

FUNKTIONALITÄT

Typ	Fixiert
Höhenverstellung	57,5-71,5 cm
Tiefeneinstellung	19 cm
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371445515

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts




Neomounts

Neomounts FPMA-D1250BLACK ist eine Tischhalterung für Flachbildschirme/Fernseher bis 60" (152 cm).

Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D1250BLACK, ist ein Tischhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 60" (152 cm). Diese Halterung mit Standfuß ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 53 bis 71 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel über die Rückseite der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts FPMA-D1250BLACK eignet sich für Bildschirme bis 60" (152 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 40 kg. Die Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 200x200 bis 600x400mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung eines ergonomischen, flachen Halterung können Nacken- und Rückbeschwerden vermieden werden Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

FPMA-D1250BLACK

NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

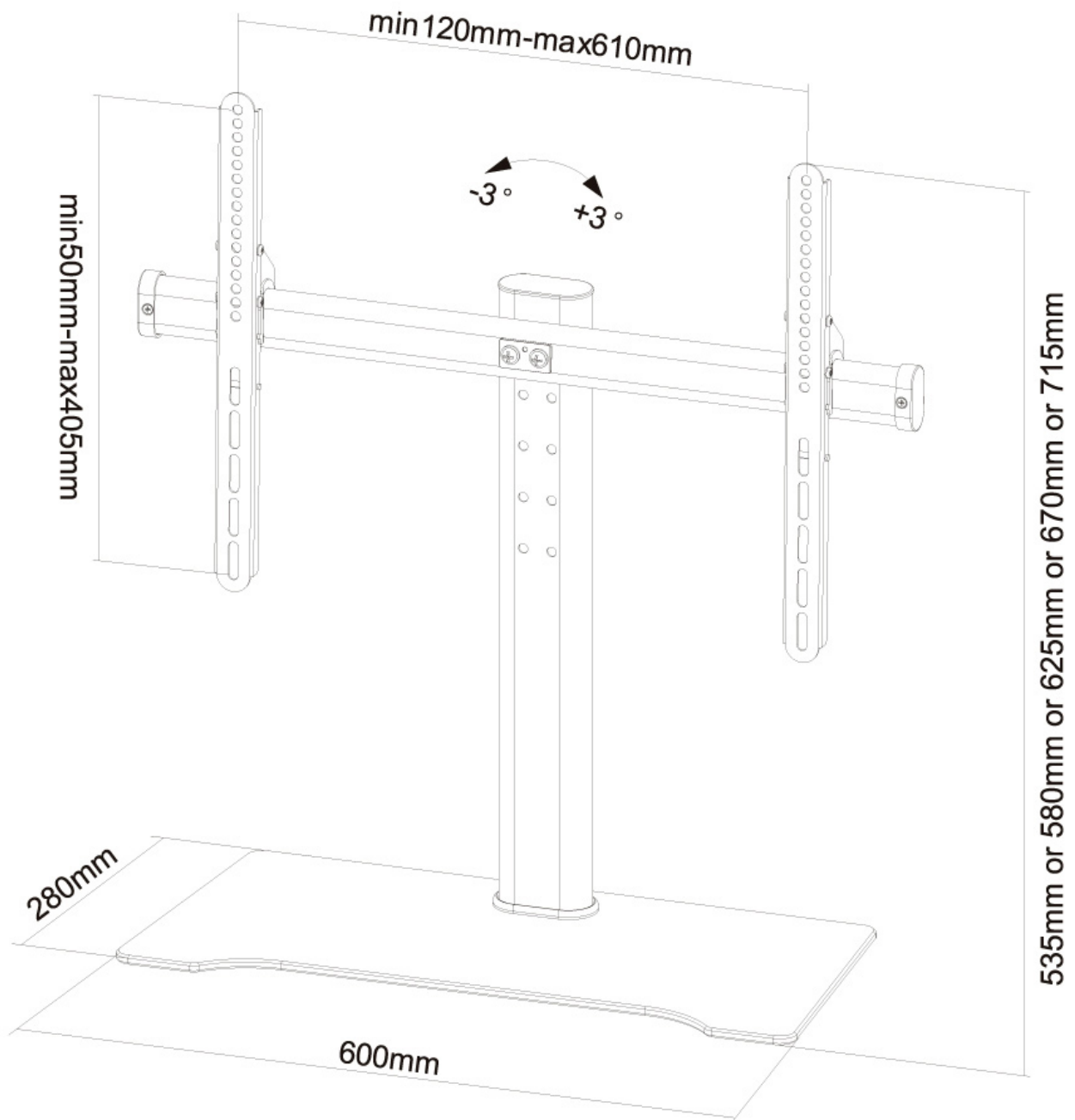

Neomounts