

# JVC

# KW-V255DBT

EAN: 4975769454882

- ✓ 6,2" WVGA High Gloss
- ✓ 2 Phone Pairing
- ✓ Spotify Control
- ✓ 3 Preouts 4,0 V
- ✓ DAB+ Seamless Blending
- ✓ iPod-Steuerung
- ✓ JVC Remote App
- ✓ 13-Band EQ
- ✓ Bluetooth & A2DP
- ✓ Android Music Control
- ✓ AAC/MP3/FLAC WAV/WMA
- ✓ bis zu 1.5 Ampere Ladestrom



## Allgemeine Ausstattungsmerkmale

- 15,7 cm (6,2") Hochglanz-Touch Panel WVGA-Doppel-DIN-Monitor
- Blickwinkel Einstellbar (0 - 20°)
- Bluetooth-Modul für Handsfree (HFP 1.6) & Audio (A2DP inkl. AVRCP 1.5)
- Automatische Kopplung („Easy Pairing“) mit iPhone & Android
- Sprachsteuerung iOS / Android
- 5 Audio-Streaming-Geräte gleichzeitig koppelbar
- JVC Remote App
- Kabelmikrofon im Lieferumfang
- Neue Übersichtliche Bedienoberfläche mit Menüanzeigen in 17 Sprachen und individueller Gruppierung der 3 wichtigsten Programmquellen (Favoritenwahl)
- Individuelle Hintergrundgrafik via JPEG-Datei oder vom Video
- Weiße Tastenbeleuchtung

## Ausstattungsmerkmale Tuner

- Digitalradio-Empfänger für DAB+ mit „Seamless Blending“
- "High Performance" RDS-Tuner
- 20 Festsenderspeicher (15 FM, 5 MW & LW), „Radio Text Plus“

## Ausstattungsmerkmale DVD/CD-Laufwerk

- Wiedergabe von Video-DVDs, Video- und Audio-CDs, Abspielen von DVD±R/RWs bzw. CD-R/RW (MPEG1/2, JPG und DivX®, AAC- /WMA- /WAV- / MP3-Dateien mit TAG Anzeigen)

## Ausstattungsmerkmale AV

- iPod\*/iPhone\*-Direkt-Steuerung über USB-Schnittstelle mit bis zu 1.5 A Ladestrom
- AOA 2.0 zur Steuerung der Musikwiedergabe von kompatiblen Android-Smartphones ab Android 4.1 via USB-Anschluss
- Unterstützt Spotify
- Front USB-Port für Speicher mit Videodaten im MPEG1/2 und DivX®-Format, JPEG sowie Audiodaten (AAC/WAV\*\*/WMA/MP3 und FLAC)
- Rückseitige Anschlüsse: AV-Eingang (4-polige Miniklinke), AV-Ausgang (Cinch), Rückfahrkamera (Cinch)
- Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W (MOS FET), 13-Band EQ
- DSP: Laufzeitkorrektur, Sound Lift
- 3 Vorverstärkerausgänge 4 V (Front, Rear, Sub)
- Aktive Hoch- und Tiefpassfilter
- K2 Technologie zum Aufbereiten komprimierter Musikaufnahmen

## Anschlussmöglichkeiten externer Komponenten

- Anschluss für Lenkradfernbedienung und Rückfahrkamera
- Anschluss für iPods/iPhones über optionales Anschlusskabel
- Vorbereitet für IR-Fernbedienung

\* Wiedergabe und Steuerung von Audio-Inhalten mit allen iPhones und iPods möglich, zur Nutzung eines Apple Gerätes mit Lightning Anschluss ist ein entsprechender Adapter nötig. Video-Inhalte können über den Lightning Anschluss nicht dargestellt werden.  
\*\* nur Linear PCM.




## DAB+ mit Seamless Blending



Der DAB+ Tuner ermöglicht in Deutschland den Empfang von mehr als 200 DAB+-Sendern in bester Digital-Qualität, ganz ohne Rauschen, Knacken oder Pegelschwankungen. Zur Senderauswahl kann komfortabel über eine Senderliste nach dem gewünschten Programm gesucht werden.

## Spotify Control

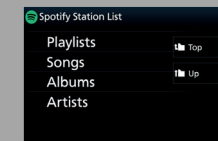

Der KW-V255DBT ist mit einer speziellen Bedienoberfläche zur Steuerung der Spotify-App auf einem angeschlossenen Smartphone ausgestattet. "Spotify" kann dabei als eigenständige Quelle im Menü des Moniceivers ausgewählt werden. Die Verbindung vom Smartphone kann je nach dessen Betriebssystem per BT oder per USB erfolgen. Dann können alle wichtigen Funktionen wie das Auswählen einzelner Alben oder Titel genauso einfach wie das Abspielen von Playlists oder Stations erfolgen.