

**Industrial Ethernet  
IE-BHD-VAPM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



PushPull Power Steckverbinder gemäß PROFINET  
Spezifikation

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IE-BHD-VAPM
Best.-Nr.	<a href="#">2493490000</a>
Ausführung	Powerverbinder, Geräteflansch, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118529104
VPE	1 Stück

## Industrial Ethernet IE-BHD-VAPM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	14,2 mm	Länge (inch)	0,559 inch
Breite	36,2 mm	Breite (inch)	1,425 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	23 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	80 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Allgemeine Daten

Farbe	silbergrau	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR	Montageart	4 Schrauben
Schutzart	IP67	Steckzyklen	500
Verriegelungsart	Push Pull	Verschmutzungsgrad	2

### Normen

Zertifikat-Nr. (UR)	E92202
---------------------	--------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads


Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>
-------------------	----------------------

**Industrial Ethernet  
IE-BHD-VAPM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zeichnungen**

**Maßzeichnung**

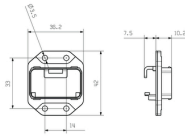

**Montageausschnitt**

