

PROFESSIONAL


50 L

3,0 PS

10 bar

ÖL-  
GESCHMIERT

DOPPEL-  
ZYLINDER

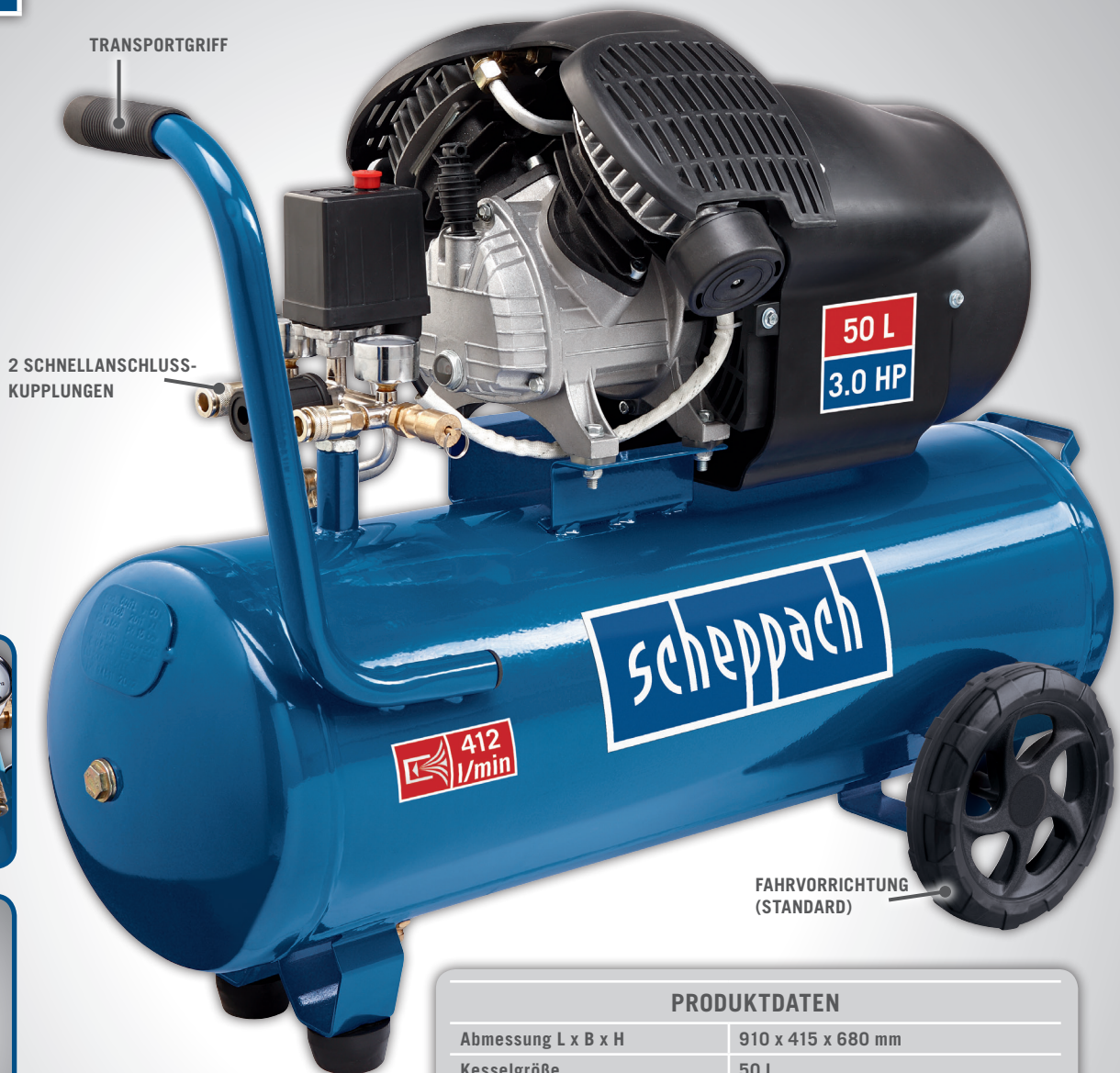

## HC53DC | 50 L KOMPRESSOR

DER DOPPELZYLINDER-KOMPRESSOR HC53DC VON SCHEPPACH ERZIELT EINE SEHR HOHE ANSAUGLEISTUNG. DIESE WIRD BEI VIELEN ARBEITEN IN DER GARAGE, WERKSTATT ODER BAUSTELLE BENÖTIGT.

- Ansaugleistung 412 L/min
- Max. Arbeitsdruck 10 bar
- Leistungsstarker 3,0 PS Motor
- Kesselgröße 50 L
- Der Doppelzylinder sorgt für eine hohe Ansaugleistung
- Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- 2 Schnellanschlusskupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	910 x 415 x 680 mm
Kesselgröße	50 L
Arbeitsdruck max.	10 bar
Ansaugleistung	412 L/min
Schalleistungspegel (LpA)	97 dB(A)
Motor	230 V~
Motorleistung	2200 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	42,6 / 46,4 kg
Abmessung Verpackung	950 x 380 x 690 mm
Artikelnummer	5906102901
EAN	4046664020110
20 Container	108 Stück
40 Container	216 Stück
40 HQ Container	216 Stück

