


Datenblatt

DTK-2451/
DTH-2452


24-inch
Pen Display

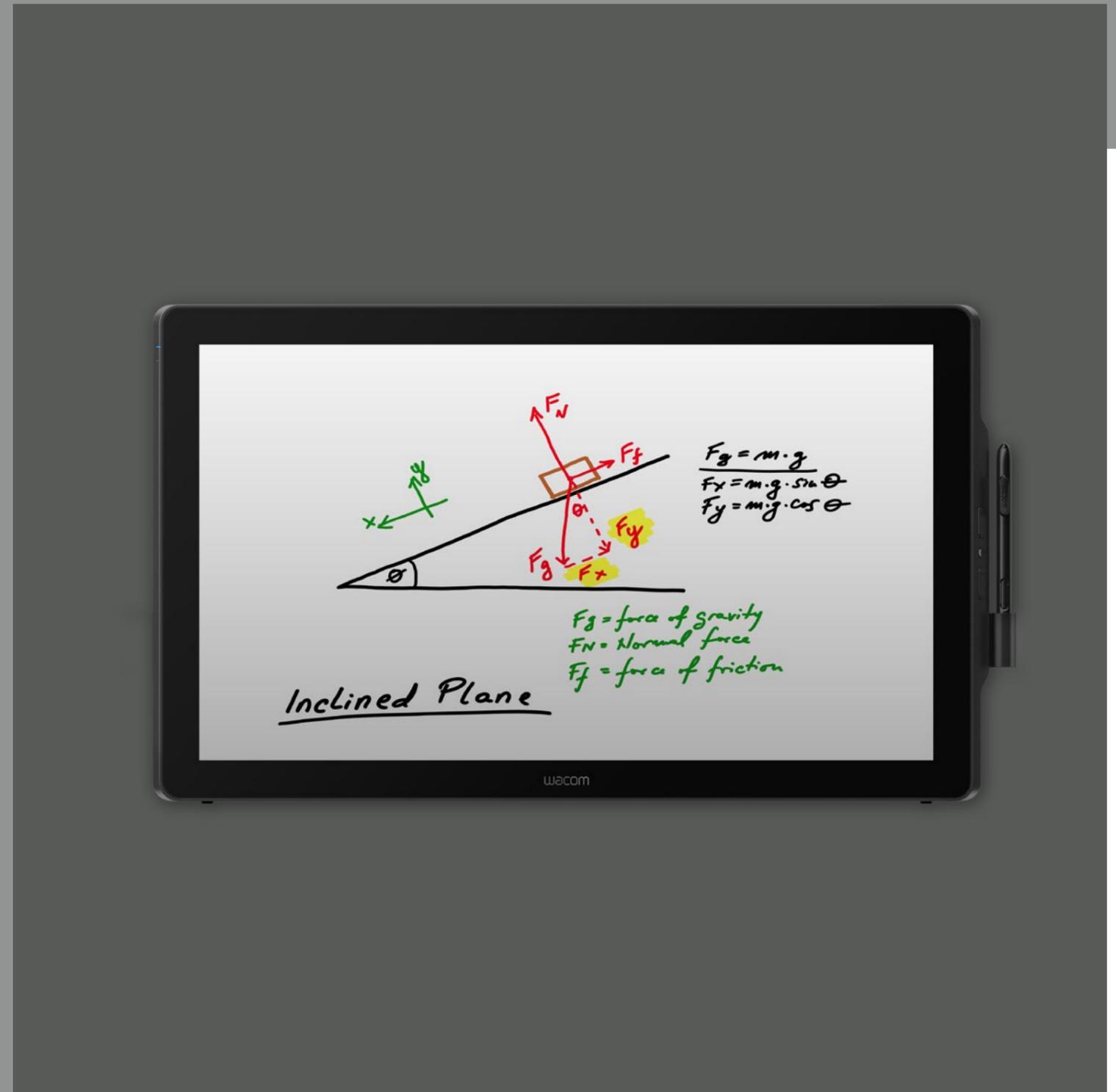

WACOM® for Business

DTK-2451/DTH-2452

Premium display for handling electronic documents

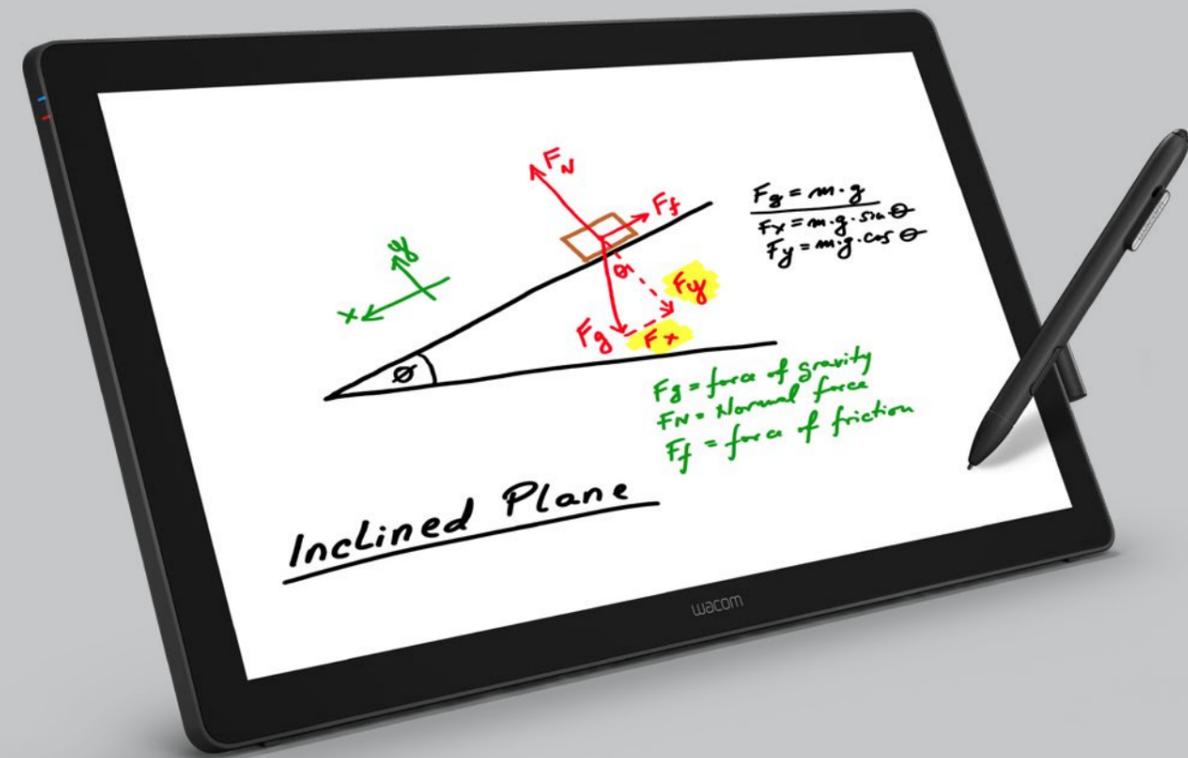

Produktüberblick

Mit ihren 24 Zoll großen Full-HD-Displays sind das DTK-2451 und das DTH-2452 die größten Stift-Displays von Wacom für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Die großzügig ausgelegte aktive Fläche stellt einen komfortablen Arbeitsbereich für das Schreiben und Unterschreiben von elektronischen Dokumenten oder das Einfügen von Kommentaren direkt in Präsentationen bereit. Dank branchenweit führender digitaler Stifttechnologie können Anwender problemlos Zeichnungen, Skizzen und Diagramme in Präsentationen oder Lehrmaterialien einbinden, um Schlüsselkonzepte weiter auszuführen und spontan neue Ideen in die Diskussion einzubringen.

Und mit dem Stift mit 2.048 Druckstufen können die Anwender extrem präzise zeichnen, schreiben und Anmerkungen einfügen und erweiterte biometrische Unterschriften erfassen. Der Multitouch-Bildschirm des DTH-2452 unterstützt außerdem Gesten und Navigationsaktionen.

WACOM® for Business

Hauptmerkmale und Vorteile

- **Optimaler Anwenderkomfort** mit dem 23,8 Zoll großen Farb-LCD-Panel, das eine großzügig ausgelegte Arbeitsfläche und einen großen Blickwinkelbereich bietet
- **Biometrisch genaue Eingabeprecision** mit einem digitalen Stift mit 2048 Druckstufen für exaktes Zeichnen, Schreiben und Kommentieren sowie für die erweiterte Erfassung von biometrischen Unterschriften
- **Flexible Anzeigeeoptionen** mit Unterstützung von analogen und digitalen Verbindungen mit DVI-I-Passthrough-Verbindungen und HDCP-Konformität
- **Vielseitige Nutzung** in beliebigen Arbeitsumgebungen dank eines flexiblen Ständers mit verschiedenen Neigungswinkeln und der integrierten VESA-Standardbefestigung für die Verwendung von Standfüßen anderer Hersteller
- **Intuitive Navigation** mit Unterstützung von gängigen Gesten durch Multitouch-Funktionalität (nur DTH-2452)
- **Für höchste Bedienerfreundlichkeit** sorgen vier durch den Anwender zuweisbare ExpressKeys, die den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen oder Werkzeuge ermöglichen, sowie ein integrierter USB-Anschluss, der die einfache Anbindung der bevorzugten USB-Geräte der Anwender unterstützt

Allgemeine technische Daten

	Abmessungen (B x H x T, ohne Standfuß)	601 x 356 x 46 mm
	Gewicht (mit Standfuß)	7,2 kg (ohne Standfuß)
	Neigung des Standfußes	Zwischen 11° - 73° einstellbarer Standfuß
	Stromversorgung	AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme	40 W oder weniger, Stromsparmmodus: 0,5 W oder weniger, Abschaltmodus: 0,5 W oder weniger
	Kommunikationsschnittstelle	USB 2.0
	Programmierbare Tasten	4
	Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10 / 8.1 / 7 (32 Bit, 64 Bit) Mac OSX 10.11 oder höher

LCD-Bildschirm

	Typ des LCD-Panels	VA
	Touch-Eingabe	DTK-2451: Nein / DTH-2452: Ja
	Deckglas	Gehärtetes, entspiegeltes, geätztes Glas
	Seitenverhältnis	16:9
	Native Auflösung	1920 x 1080 Pixel
	Videoeingang	DVI-I
	Blickwinkel (horizontal/vertikal)	178° / 178°
	Farben	16,7 Millionen Farben
	Leuchtstärke (Helligkeit)	0,13 cd/in ² / 210 cd/m ² (typisch)
	Kontrastverhältnis	1000:1 (typisch)
	Reaktionszeit	16 ms (typisch)

Tablett und Stift

	Technologie	Elektromagnetische Resonanz (EMR)
	Bildschirmmaße	23,8 Zoll Diagonale (527 x 296 mm)
	Koordinatenauflösung	2540 lpi
	Koordinatengenauigkeit	±0,5 mm (Mitte)
	Abtastrate	187 Punkte pro Sekunde
	Druckstufen	2048
	Verschlüsselung	AES 256 / RSA 2048
	Lesehöhe	10 mm oder mehr (Mitte)


Verschiedenes

	Stiftaufbewahrung	Stifthalter
	Schlitz für Sicherheitsschloss	Ja, Kensington
	Befestigungssystem	VESA 100 x 200 mm
	Kompatibilität mit Signatursoftware	Kompatibel mit Signatur-/eSign-Software und Wacom sign pro PDF; SDK/API für C++, .NET und Java für Entwickler verfügbar
	Treiber	Wacom-Treiber erforderlich, SDK/API für Entwickler verfügbar
	Lieferumfang	DTK-2451 oder DTH-2452, verstellbarer Display-Ständer, Stift mit Radiergummi, Stifthalter, Befestigungsvorrichtung, Stiftband, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Wichtige Produktinformationen, DVI-D-Kabel, DVI-I-zu-VGA-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Netzkabel

Energie-Effizienz-Klasse und Informationen zur VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION



More human

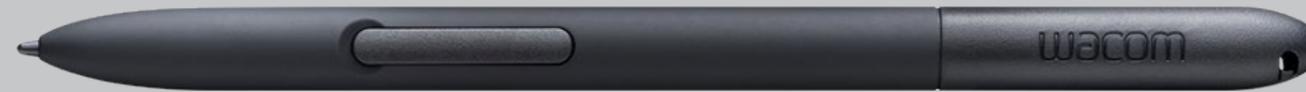

More digital

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder ein potenzielles Projekt mit uns besprechen möchten, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb von Wacom for Business unter:

+49 211 385 48 0 /// solutions@wacom.eu

Wacom for Business baut auf der jahrzehntelangen Führungsposition bei digitalen Stifttechnologien auf, um Unternehmen bei der Digitalisierung von Prozessen zu unterstützen, bei denen eine persönliche Interaktion erforderlich ist. Wir erweitern und optimieren die stiftfähigen Geräte von Wacom und von anderen Herstellern mit leistungsfähiger Software für die Speicherung und Anzeige von biometrisch akkurater Digital Ink. Dank diesen Integrationen ist unser globales Partnernetzwerk in der Lage, handschriftlich erfasste elektronische Unterschriften und Anmerkungen nahtlos in die vorhandenen Workflows im Unternehmen zu integrieren.

Das Ergebnis: Papierlose Prozesse mit einem vertrauten, aber trotzdem digitalen Stift- und Papiergefühl. Darüber hinaus können mit unserem WILL™ 3.0-Standard (Wacom Ink Layer Language) für Universal Ink neue Anwendungen realisiert werden, die sicherstellen, dass die nächste Generation des Kundenerlebnisses menschlicher und gleichzeitig digitaler ist.

WACOM® for Business



business.wacom.com

© 2019 Wacom Europe GmbH. Wenden Sie sich für weitere Informationen an:
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0