

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20-teilig

Click-Torque einstellbare Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



EAN: 4013288205643
Teilenr: 05130110001
Artikel-Nr: Click-Torque A 6 Set 1

Abmessung: 335x110x65 mm
Gewicht: 1115 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82041200

- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Klick 1)
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus (Klick 2)
- Die Präzision liegt bei ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Satz inklusive Nuss-Adapter und Verlängerung
- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Ergänzt wird der Wera Klick-Drehmomentschlüssel um reichhaltiges Zubehör und bildet somit diesen Anwendersatz. Enthalten sind: Click-Torque A 6, 1/4", 2,5 - 25 Nm, 6 Nüsse mit 1/4" Antrieb, 11 Hex-Plus Innensechskant-, Kreuzschlitz PH- und TORX® Bits plus Zubehör bestehend aus Verlängerung und Adapter.



Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_einstellbare_drehmomentschluessel_mit_umschaltknarre_click-torque

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Click-Torque Drehmomentschlüssel

Click-Torque A 6

Genau



Click
Drehmomentschlüssel-Satz 1/4"
mit Doppel-Klick.

Torque
1/4"



Wir wollten, dass das Arbeiten mit Drehmomentschlüsseln einfach und präzise ist. Deswegen haben wir die Drehmomentschlüssel Click-Torque entwickelt. Durch leichtes Einstellen und Sichern des Vorgabewertes und die robuste Ausführung sind diese Drehmomentschlüssel die idealen Werkzeuge bei allen Verschraubungen, bei denen es auf drehmomentkontrolliertes Anziehen (umschaltbare Drehmomentschlüssel) und Anziehen und Lösen (Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge) der Schraubverbindung ankommt.



Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.



Die Präzision liegt bei $\pm 4\%$ gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Einfach und sicher

Einfache Einstellung

Auslösemechanismus


Hand- und Maschinen-Nüsse



Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.



Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.

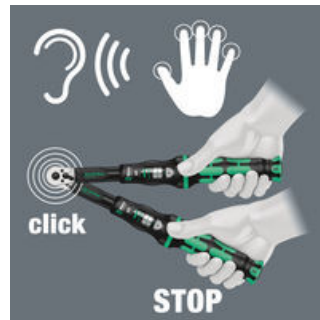

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_einstellbare_drehmomentschluessel_mit_umschaltknarre_click-torque

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20-teilig

Click-Torque einstellbare Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



Satz-Inhalt:

Click-Torque A 6 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2,5-25 Nm

05075605001 1x 1/4" x 2,5-25 Nm



851/4 TZ Bits, PH 2 x 50 mm



05059810001 1x PH 2 x 50 mm



867/4 Z TORX® Bits, TX 15 x 50 mm



05060133001 1x TX 15 x 50 mm

05060134001 1x TX 20 x 50 mm

05060135001 1x TX 25 x 50 mm

05060136001 1x TX 27 x 50 mm

05060137001 1x TX 30 x 50 mm

05060138001¹⁾ 1x TX 40 x 50 mm

1) Durchgehender Sechskant



840/4 Z Bits, 3 x 50 mm



05059605001 1x 3 x 50 mm

05059610001 1x 4 x 50 mm

05059615001 1x 5 x 50 mm

05059620001¹⁾ 1x 6 x 50 mm

1) Sechskantklinge



870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



8794 SA Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



8790 HMA Zyklus-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 6 x 23 mm



05003505001 1x 6 x 23 mm

05003506001 1x 7 x 23 mm

05003507001 1x 8 x 23 mm

05003509001 1x 10 x 23 mm

05003511001 1x 12 x 23 mm

05003512001 1x 13 x 23 mm



Klettstreifen 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_einstellbare_drehmomentschluessel_mit_umschaltknarre_click-torque

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de