


Steckdosenleitung KMEB-1-24-2,5-LED

Teilenummer: 151688

★ Kernprogramm

FESTO

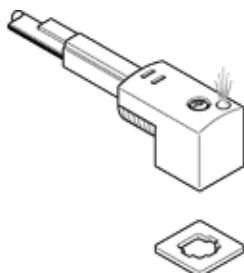

Datenblatt

Merkmal	Wert
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	125 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt nach DIN EN 175301-803 Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 3-polig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	2,5 m
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Kabelaufbau	3x0,5
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PA66-GF30
Werkstoff Steckkontakte	Bronze