 



# Rückschlagventil H-3/4-B

Teilenummer: 11692

FESTO

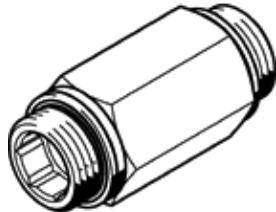

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Befestigungsart	einschraubar
Betriebsdruck	0,4 ... 12 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage	beliebig
Normalnenndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar	5.900 l/min
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Steuermedium	LX1
Max. Anziehdrehmoment	60 Nm
Produktgewicht	101 g
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR