


COMBI® IND 1010 LG

Abzweigkasten 140x140x82mm, Kunststoff, RAL 7035, flacher Deckel

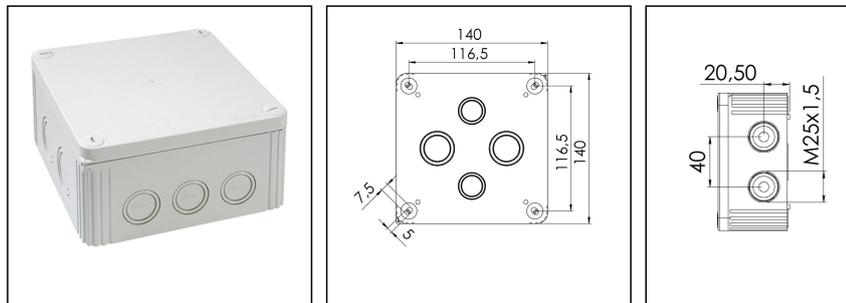

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	690 V
Bemessungsquerschnitt	10 mm ²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	21 mm
Außenmaße LxBxH	140 x 140 x 72mm
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10060704
Typ	COMBI® IND 1010 LG
Verpackungseinheit	2
ETIM-Klasse	EC002600

Zusatzinformation:

IP 66; bei Nutzung der Quixx-Membraneinführung
 IP 67: bei Nutzung der Ausbrechöffnungen mit
 Hilfe einer ESKV

Befestigung: 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH
 Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 ☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
 contact@wiska.de · www.wiska.com

Ausstattung: 10 Ausbrechöffnungen seitlich 5x M25/M32; 2x M20; 3x M20/M32
4 Ausbrechöffnungen im Boden 2x M25/M32; 2x M20/M25
4 unverlierbare Deckelschrauben
inklusive QUIXX-EMS selbstdichtende Membranschrauben 2x M25; 1x M32

Empfohlenes Zubehör

Außenbefestigung - COMBI®	10108836
SP-HKT 1010 Klemmeinsatz	22000408

02.01.2019


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

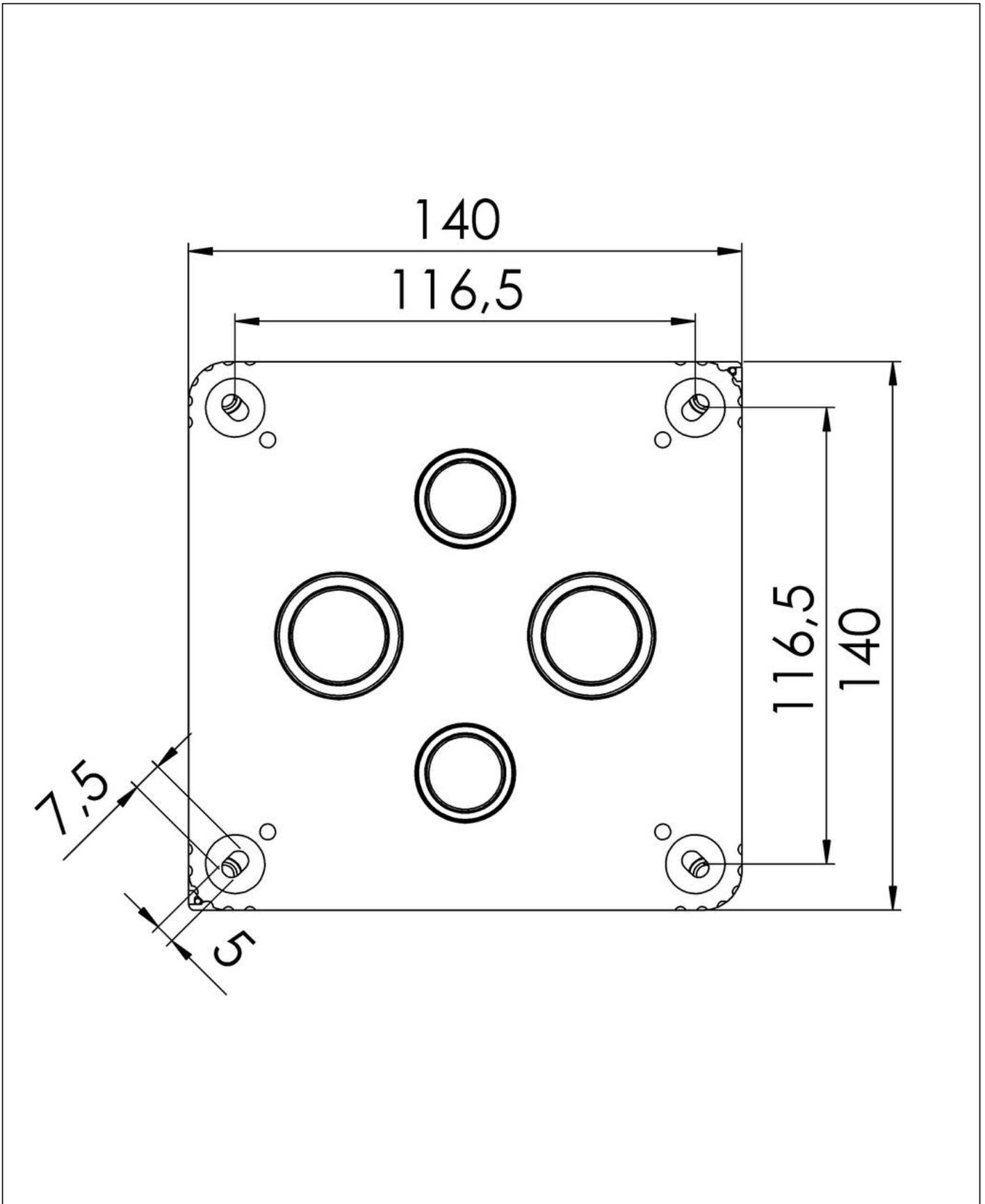

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

