


## MoistureFinder Compact



### Zerstörungsfreie Materialfeuchtemessung von Holz und Baustoffen

Rev.0317

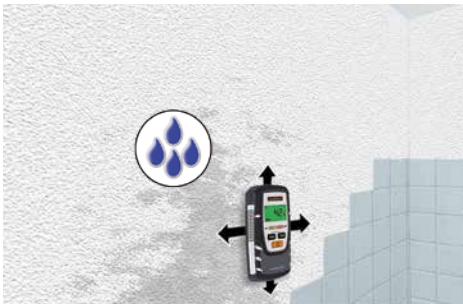

- **Zerstörungsfreie Messung von Materialfeuchte** mittels Kapazitiv-Messverfahren. Das Messgut wird nicht beschädigt.
- **Einfach Handhabung:** Material auswählen und durch Auflegen auf die Oberfläche die Materialfeuchte in % ermitteln.
- **4 auswählbare Materialkennlinien:** weiche Holzsorten (z.B. Fichte, Kiefer, Linde), harte Holzsorten (z.B. Buche, Eiche, Birke), Gipsputz und Zementestrich.
- **LED Nass/Trocken-Indikator:** die 12 farbigen LED's (grün = trocken, gelb = feucht, rot = nass) geben sofort Auskunft über den Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials.
- **Wet-Alarm:** bei nassem Material ertönt zusätzlich zur roten LED-Anzeige ein Warnton.
- **Hold-Funktion:** der aktuell gemessene Wert kann auf Knopfdruck im Display gehalten werden.
- **Auto Power-off:** das Gerät schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 2 min. automatisch ab.


#### TECHNISCHE DATEN

<b>MESSPRINZIP</b> Kapazitiv-Messverfahren
<b>MATERIALKENNLINIEN</b> 2 Baumaterialkennlinien 2 Holzkennlilien
<b>MATERIALIEN / MESSBEREICH</b> Zementestrich: 0%...5% Gipsputz: 0%...23% Weiches Holz: 0%...52% Hartes Holz: 0%...32%
<b>GENAUIGKEIT</b> (absolut) Holz: ± 2% Baustoffe: ± 0,2%
<b>ARBEITSBEDINGUNGEN</b> 0 ... 40°C, 85%rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000m
<b>LAGERBEDINGUNGEN</b> -10 ... 60°C, 85%rH, nicht kondensierend
<b>STROMVERSORUNG</b> 1 x 6LR61 9V
<b>GEWICHT</b> 226 g
<b>ABMESSUNGEN</b> (B x H x T) 81 mm x 154 mm x 36 mm



Großes, übersichtliches LC-Display

12-stellige Nass/Trocken LED-Anzeige

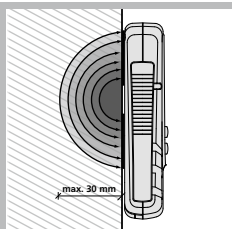

MoistureFinder Compact + Batterie

Verpackungsgröße (B x H x T)

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
MoistureFinder Compact	082.332A	4 021563 694457	5

