

Packen Sie das Gerät sowie die Fernbedienung und das Netzteil aus und legen die Batterien in die Fernbedienung ein.

**⚠ Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung ⚠**

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gerät und stecken es dann in die nächstgelegene Steckdose.

## Grundlegender Hinweis zur Bedienung

### - am Gerät


Öffnen Sie das Menü durch Drücken des Drehreglers **MENU (10)**. Wählen Sie den jeweils gewünschten Menüpunkt mit dem Drehregler **MENU (10)**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers **MENU (10)**. Halten Sie den Drehregler gedrückt um einen Schritt zurück zu gehen bzw. das Menü zu verlassen.

### - mit der Fernbedienung:

Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **MENU (22)**. Wählen Sie den jeweils gewünschten Menüpunkt mit den Pfeiltasten **▼ ▲ (29)**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **SELECT (21)**. Drücken Sie die Taste **◀ (29)** um einen Schritt zurück zu gehen oder die Taste **MENU (22)** um das Menü zu verlassen

EIN / AUS bzw. Lautstärke + / - (1)

MODE (28) EIN / AUS (18)

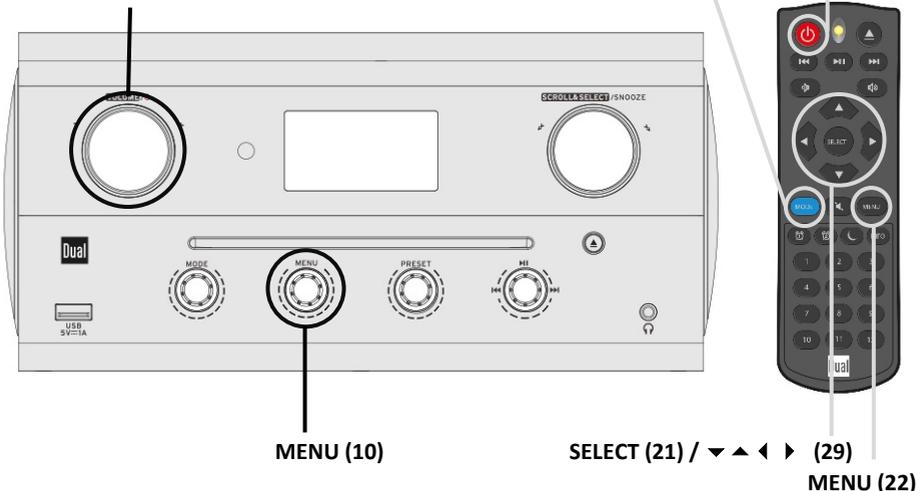

## Erste Inbetriebnahme

Das Gerät startet nach der Verbindung zum Stromnetz automatisch. Schalten Sie das Gerät ggf. mit der **Ein/Aus-Taste (18)** der Fernbedienung bzw. mit dem **Drehregler EIN / AUS (1)** am Gerät ein.

Bitte folgen Sie bei der ersten Inbetriebnahme diesen Schritten.

1. Wählen Sie zunächst die Menüsprache und bestätigen diese.
2. Wählen Sie nun „JA“, falls Sie den Einrichtungsassistenten starten möchten. Wählen Sie „NEIN“ falls Sie diesen nicht starten möchten. Im nachfolgenden Schritt können Sie wählen ob der Assistent beim nächsten Start ausgeführt werden soll. Wählen Sie auch hier „NEIN“ wird das Hauptmenü angezeigt.




3. Wählen Sie nun das Zeitformat – Sie können die Uhrzeit im 12 bzw. 24 Stunden-Modus anzeigen lassen.
4. Im nächsten Schritt wählen Sie, von welcher Quelle die Uhrzeit synchronisiert werden soll.



Bei der Auswahl „Aktualisieren von NET“ muss im darauffolgenden Schritt die entsprechende Zeitzone und Sommer- bzw. Winterzeit bestimmt werden.

5. Bei der darauffolgenden Abfrage „WLAN Verbindung in Standby erlauben“ bestimmen Sie, ob das Gerät auch im Standby-Modus die WLAN-Verbindung aktiv halten darf. Wollen Sie das Gerät über die UNDOK-APP vom Smartphone aus bedienen, wählen Sie bitte hier „JA“.
6. Als nächstes führt das Gerät einen Suchlauf nach verfügbaren WLAN-Netzwerken durch. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der angezeigten Liste aus.

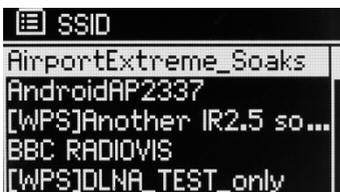

- Wir empfehlen Ihnen das WLAN-Passwort manuell, ohne WPS Unterstützung, zu erfassen. Wählen Sie dafür die Funktion „WPS überspringen“ aus (nur bei Netzwerken mit „[WPS]“ Markierung).
- Geben Sie nun das WLAN-Passwort ein. Nutzen Sie dazu die Fernbedienung und dort die Pfeiltasten ▼ ▲ ◀ ▶ (29). Mit der Taste „INFO“ können Sie direkt zu den Optionen „BKSP“, „OK“ & „CANCEL“ springen. Fahren Sie mit der Erfassung des Passwortes fort und drücken Sie dann „OK“.



- Die Verbindung wird nun hergestellt und die Einrichtung ist damit beendet. Bestätigen Sie dies entsprechend mit „SELECT“, sobald die entsprechende Meldung auf dem Display erscheint.

## Einrichtung der DAB+ Sender

- Um den ersten Suchlauf von DAB+ Sendern auszuführen, fahren Sie zunächst die **Teleskopantenne 13** vollständig nach oben aus. Wechseln Sie dann in den DAB+ Modus. Der Suchlauf wird automatisch gestartet.



- Der erste verfügbare Sender wird nach Abschluss des Suchlaufs abgespielt. Wenn keine Sender gefunden werden konnten kann der Suchlauf erneut ausgeführt werden. Beachten Sie dazu die Hinweise und Erklärungen aus dem Kapitel „Wie Sie einen DAB-Suchlauf durchführen“ in der Hauptanleitung.
- Weitere Sender finden Sie in der Senderliste alphabetisch sortiert. Diese erreichen Sie z.B. durch Drücken der Pfeiltasten ▼ ▲ (29). Wählen Sie dort einen Sender aus und bestätigen die Auswahl um diesen Sender zu hören.

**Weitere wichtige Hinweise und Erklärungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.**