
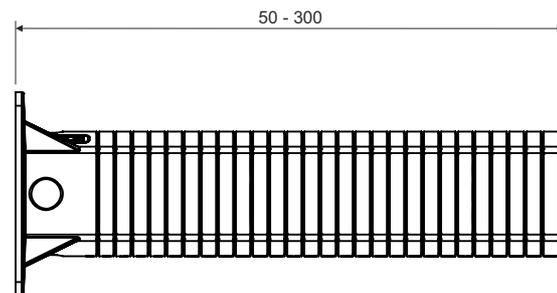


KEZ 300_KB

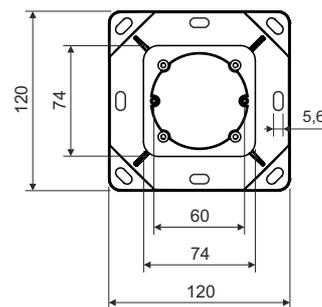

Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400 V
 zur Installation von Geräten in wärme gedämmte Fassaden, mit einer Stärke von 50 - 300 mm
 vermeidet Bildung von Wärmebrücken
 zum Lieferumfang gehören hochwertige Dübel und Holzschrauben für die Montage
 bei Installation auf größerem Putz ist eine Abdichtung mit Silikon empfehlenswert
 robuste Konstruktion
 Montagevideo auf www.kopos.cz

Material: PP

Farbe: grau

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-F

Gewicht: 280 g



Zertifizierung: ČSN EN 60 670-1

Lagerung: ČSN 64 0090

Konfiguration: KB - 1 St Dose inkl. Schrauben und Dübel, im Karton verpackt



Montage

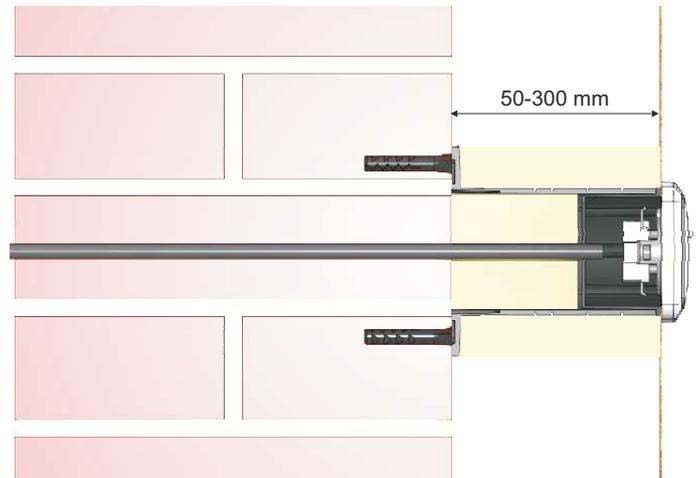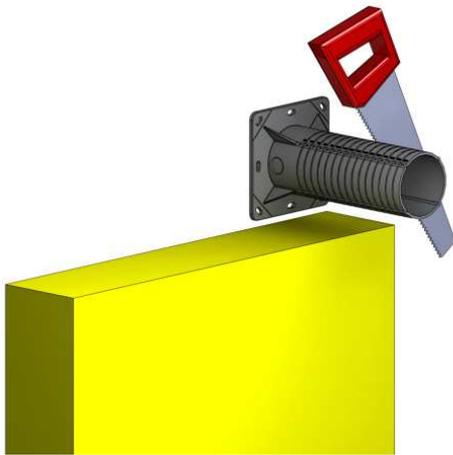

Vor der Montage ist die Halterung inkl. beigelegter Isolierung auf die benötigte Länge, entsprechend der Wärmedämmungsstärke zu kürzen.

Die Halterung wird mit Hilfe der beigelegten Dübel je nach Mauertyp an der Wand befestigt.

Das Kabel wird durch die Halterung gezogen und das abisolierte Ende fixiert.

Die Abschlussmontage soll mit Hilfe der 4 mitgelieferten Schrauben erfolgen.

