

**Industrial Ethernet
IE-BHS-V14M-RJA-45**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in Metall, Leergehäuse für RJ45

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-BHS-V14M-RJA-45
Best.-Nr.	1296710000
Ausführung	Leergehäuse, Flansch gewinkelt
GTIN (EAN)	4050118094831
VPE	10 Stück

Industrial Ethernet IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 81,659 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Daten

Dichtungsmaterial	EPDM	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Montageart	2 Schrauben, M3 (nicht enthalten)	Schutzart	IP67

Normen

Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-18-27-02	eClass 9.1	27-18-27-02

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads


Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschüre/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

**Industrial Ethernet
IE-BHS-V14M-RJA-45**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

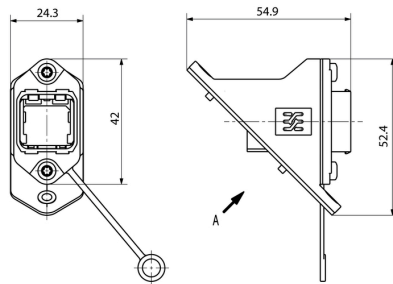

Maßzeichnung

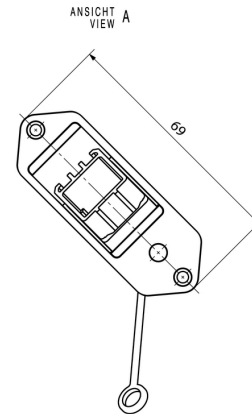

Montageausschnitt

