

**D-SERIES DRI
DRI314615LT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Relais aus der D-SERIES DRI

- 1 oder 2 Wechsler
- Robuste, industrielle Steckanschlüsse
- Optional: Rastend/tastend bedienbare Prüftaste mit farblicher Steuerspannungskennzeichnung (AC-Spule: rot / DC-Spule: blau)
- Optional: Mechanische Schaltstellungsanzeige (bei Version mit Prüftaste)
- Optional: Hell leuchtende Status LED (AC-Spule: rot / DC-Spule: grün)
- Optional: Freilaufdiode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	DRI314615LT
Best.-Nr.	7760056319
Ausführung	D-SERIES DRI, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler mit Prüftaste AgNi, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm)
GTIN (EAN)	6944169740244
VPE	20 Stück

**D-SERIES DRI
DRI314615LT****Technische Daten**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Abmessungen und Gewichte

Breite	13 mm
Höhe	31 mm
Tiefe	33,5 mm
Nettogewicht	22,9 g

Breite (inch)	0,512 inch
Höhe (inch)	1,22 inch
Tiefe (inch)	1,319 inch

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	55 °C
Feuchtigkeit	35...85 % rel. Feuchte, keine Betauung
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C

Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus)	E312083
------------------------	---------

Eingang

Nennsteuerspannung	115 V AC
Nennleistung	1,1 VA
Spulenwiderstand	6200 Ω ± 10 %

Nennstrom AC	9,3 mA
Ansprech-/Abfallspannung typ.	92 V / 34.5 V AC
Statusanzeige	LED rot

Ausgang

Nennschaltspannung	250 V AC
Schaltspannung DC, max.	250 V
Schaltleistung AC (ohmsch), max.	2500 VA
Einschaltverzögerung	≤ 15 ms
min. Schaltleistung	10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Schaltspannung AC, max.	250 V
Dauerstrom	10 A
Schaltleistung DC (ohmsch), max.	240 W @ 24 V
Ausschaltverzögerung	≤ 10 ms
max. Schaltfrequenz bei Nennlast	0,1 Hz

Kontaktdaten

Kontaktausführung	1 Wechsler mit Prüftaste (AgNi)
-------------------	------------------------------------

Mechanische Lebensdauer	10 x 10 ⁶ Schaltungen
-------------------------	----------------------------------

Allgemeine Daten

Prüftaste	Ja (blockierbar)
Farbe	transparent

Mechanische Schaltstellungsanzeige	Ja
------------------------------------	----

Isolationskoordination

Bemessungsspannung	300 V
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang	≥ 4 mm
Stehstoßspannung	5 kV (1,2/50 µs)

Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	IIIa
Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang	5 kV _{eff} / 1min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt	1 kV _{eff} / 1 min

**D-SERIES DRI
DRI314615LT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen**

Normen	IEC 61810-1, EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Zertifikat-Nr. (cURus) E312083
--------	--	---

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Flachstecker-Anschlüsse (4,7 mm x 0,5 mm)
------------------------	--

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads


Engineering-Daten	EPLAN_WSCAD
Engineering-Daten	STEP
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	DE_PA_5600_160310_002.pdf

**D-SERIES DRI
DRI314615LT**

Zeichnungen


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Schaltbild

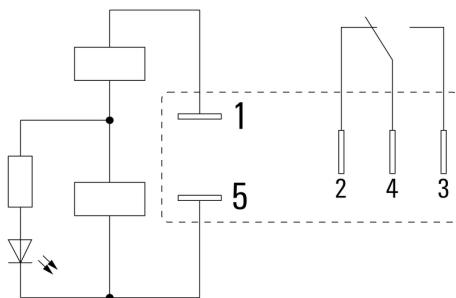


Ansicht auf Pins von unten


Diagramm

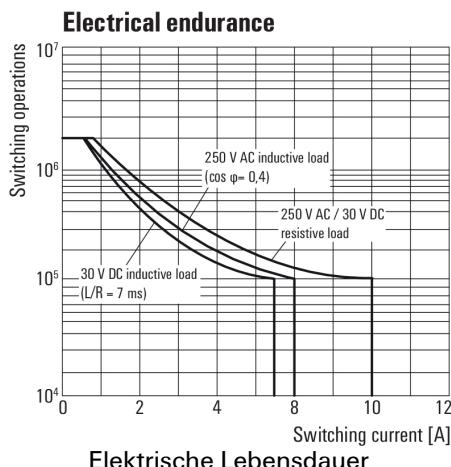


Diagramm

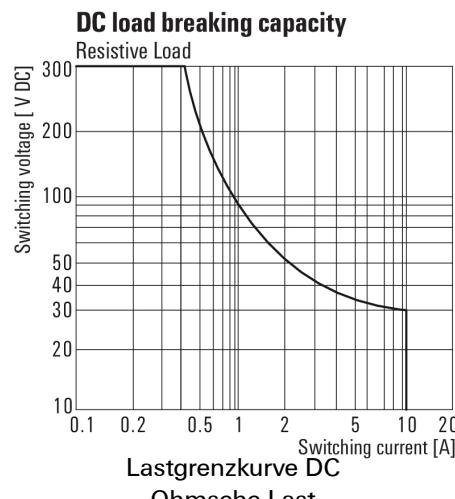

Diagramm

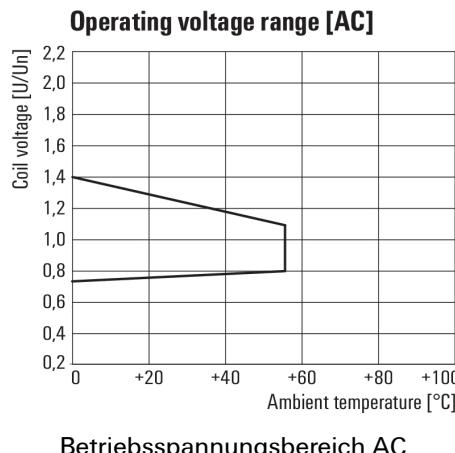


Maßbild

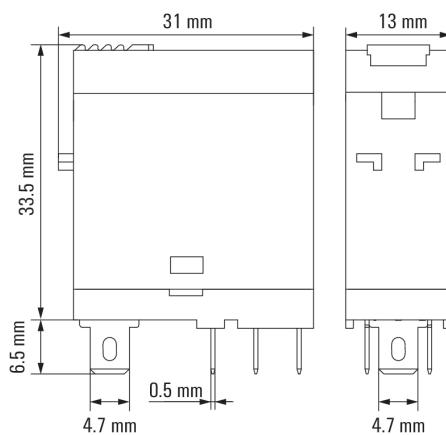

**D-SERIES DRI
DRI314615LT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

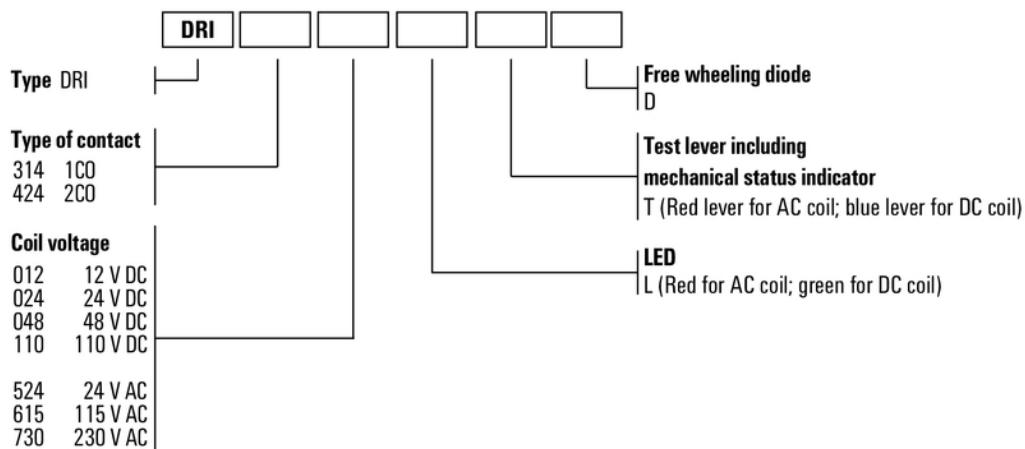Zeichnungen**Sonstiges****Typenschlüssel**