

SAI-ADAPT-M8/M12 4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

M8/M12 bzw. M12/M8 Adapter dienen der schnellen Umsetzung der Steckergröße.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-ADAPT-M8/M12 4P
Best.-Nr.	1990540000
Ausführung	Y-Steckverbinder, M12 / M8
GTIN (EAN)	4050118376371
VPE	1 Stück

SAI-ADAPT-M8/M12 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	15 g
--------------	------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anschlussdaten

Einzelabgang 1 - Steckverbinder	M8 - Stift	Einzelabgang 2 - Steckverbinder	M12 - Buchse
Anzugsdrehmoment	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Allgemeine Daten

Anschlussgewinde	M12 / M8	Codierung	M12 = A, M8 = keine
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	24 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	4
Schutzart	IP67	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C
Verschmutzungsgrad	3		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	FL FIELDWIRING EN
-------------------	-----------------------------------

SAI-ADAPT-M8/M12 4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

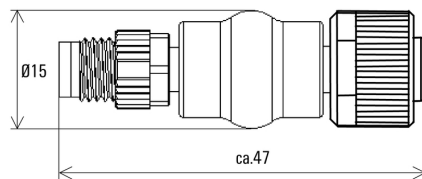
Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Maßzeichnung****Schaltbild**