

Outdoor Camera

Die Somfy Outdoor Camera vereint perfekt die Überwachung von Außenbereichen eines Hauses mit der Abschreckung durch eine integrierte Sirene und Beleuchtung (optional).



Artikel-Nr. VK exkl. MwSt

**Somfy Outdoor Camera, weiss,
mit smarten Funktionen** **2401560**

Lieferumfang: Somfy Outdoor Camera, weiss; Kurzdokumentation

Artikel-Nr. VK exkl. MwSt

**Somfy Outdoor Camera, anthrazit,
mit smarten Funktionen** **2401563**

Lieferumfang: Somfy Outdoor Camera, anthrazit; Kurzdokumentation

Produktnutzen

Die Somfy Outdoor Camera ist eine der wenigen Kameras mit smarten Funktionen auf dem Markt. Wird die Gegenwart einer Person erkannt, werden Sie sofort auf Ihrem Smartphone alarmiert und es wird Ihnen ein Video zugesendet. Mithilfe der App „Somfy Protect“ können Sie dann die 110 dB laute Sirene auslösen. Falls eine Beleuchtung mit der Kamera verbunden ist, schaltet diese sich zur noch stärkeren Abschreckung ein.

Produktvorteile


- Hohe Bildqualität (Full HD 1080p, Nachtsicht bis zu 8 m Reich- weite, 130° Weitwinkeldiagonale und 8-fach Digitalzoom)
- Eingebaute 110 dB Sirene
- Intelligente Bewegungserkennung (SomfyVision™)
- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon - Hören und Sprechen
- Sabotageschutz
- Anschluss einer Beleuchtung bis 500 W (Halogen) bzw. 1000 W (LED)

Kompatibilität

- TaHoma®
- Connexoon®
- Somfy Protect
- Amazon Alexa
- Apple Home Kit
- Google Assistant
- Works with Nest
- IFTTT



Outdoor Camera

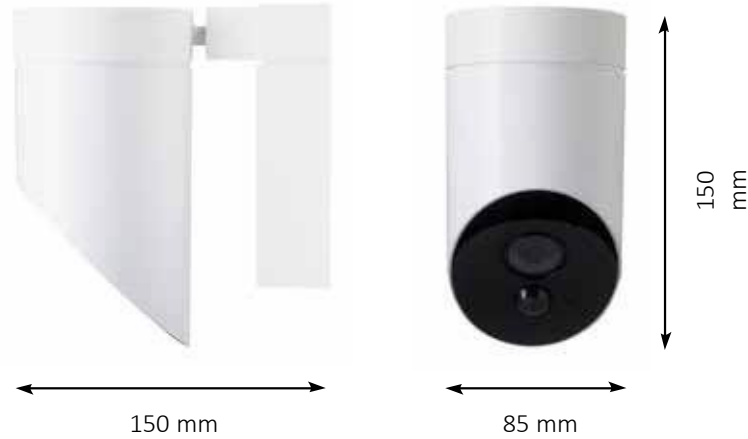

Technische Daten

Kamera

| | |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Videosensor: | Full-HD, 1080p, 30 Bilder/Sek |
| Blickwinkel: | 130° (diagonal) |
| Nachtsicht: | 8 m Sichtweite; mit mechanischem Infrarot-Filter |
| Digitales Zoom: | 8-fach |
| Bewegungsmelder: | 8m Erfassungsreichweite |

Kommunikation

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| WiFi: | 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/ WPA-WPA2 Mixed Mode |
| Upload-Geschwindigkeit: | Empfehlung: 500 Kbps bei HD, 1.200 Kbps bei Full-HD |
| Installation: | Bluetooth 4.0 |

Sicherheit

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrierte Sirene: | 110 dB |
| Audio: | integrierter Lautsprecher und Mikrofon |
| Verbindung: | Video-Stream mit SSL/TLS 2048-bit Codierung Speicherung in der Cloud mit 256 bit AES Codierung |

Sicherheit

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrierte Sirene: | 110 dB |
| Audio: | integrierter Lautsprecher und Mikrofon |
| Verbindung: | Video-Stream mit SSL/TLS 2048-bit Codierung; Speicherung in der Cloud mit 256 bit AES Codierung |


Allgemein

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung: | 100-240 V, 50-60 Hz Anschluß einer Außenbeleuchtung bis max. 500 W (Halogen) oder 1000W (LED) |
| Abmessungen: | 150 x 150 x 85 mm |
| Gewicht: | 512 g |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis + 50°C |
| Schutzklasse: | IP54 |
| Kompatibel mit: | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Assistant, IFTT, Somfy Protect, TaHoma, Connexoon, Works with Nest |

Smartphone App: Installation und Steuerung



 Protect



kostenfreie App's für IOS 9 und höher kostenfreie
App für Android 4.4 und höher