


RoHS  Compliant [BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

### Kontaktbelegung PROFINET

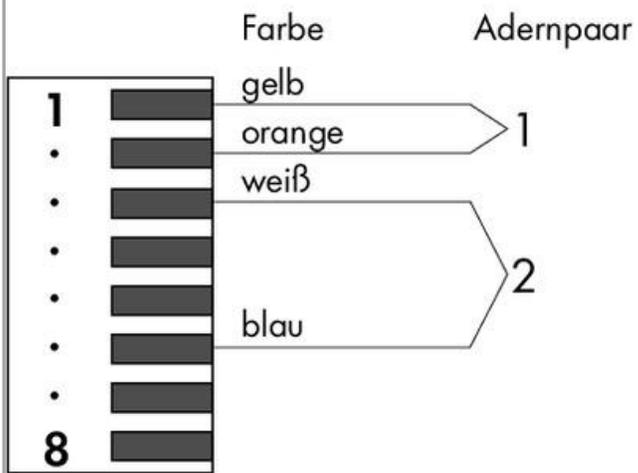

#### Daten

#### Technische Daten

Anschlussausführung	Stecker RJ-45
Polzahl	8
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°

Kommunikation/Feldbus	PROFINET
Code	PROFINET
Übertragungsrate	100Mbit/s

### Anschlussdaten

Anschlussstyp 1	IDC-(Schneidklemm-)Kontakt
Eindrähtiger Leiter	0,21 ... 0,32 mm <sup>2</sup> / 24/1 ... 22/1 AWG
Mehrdrähtiger Leiter 2	0,11 ... 0,36 mm <sup>2</sup> / 27/7 ... 22/7 AWG

### Geometrische Daten

Breite	13,8 mm
Höhe	16,2 mm
Tiefe	49 mm

### Mechanische Daten

Anschlussanforderung zulässiger Leitungstyp	Cat. 6A
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	5,5 ... 9 mm
Gehäusewerkstoff	Zink-Druckguss
Gewicht	25.4 g

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 85 °C
Schutzart	IP20
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %
Normen/Bestimmungen	IEC60603-7-51, ISO/IEC 11801, IEEE 802.3an; EIA/TIA 568-C.2; DIN EN 50173-1; UL 1863; UL 2043

### Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	TW
GTIN	4055143586207
Zolltarifnummer	85366990990

### Downloads

#### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

750-977/000-013	Mar 10, 2017	DOC 24,6 kB	Download
-----------------	--------------	----------------	----------



#### Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung

V 1.0.0  
Oct 15, 2018

PDF  
269,1 kB

[Download](#)

---

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.