

## Practic RD

### Beschreibung:

Die Universalschaltuhren der Practic - Serie sind zum Fronttafeleinbau und mit Inst.-Set SU259901 zur Wandmontage und zur Montage auf der Hutschiene geeignet.


- Schalttafeleinbau (72 x 72 mm.), Aufputzmontage und DIN-Schiene
- Neues, kompaktes Design
- Einfache Programmierung

### Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Schaltleistung	16 (4) A / 250 V AC
Gangreserve	>100 Std.
Ganggenauigkeit	±1 Sek./Tag bei 23 °C
Maximale Last	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glühlampen: 3000 W</li> <li>• Leuchtstofflampen: 1200 VA</li> <li>• Halogenlampen (Niedervolt): 2000 VA</li> <li>• Halogenlampen (230 V AC): 3000 W</li> <li>• Energiesparlampen: 900 VA</li> <li>• LEDs: 200 VA</li> </ul>
Kontakt	1 Wechsler
Manueller Schalter	ON/OFF/AUTO
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Schutzklasse	Klasse II bei korrekter Montage
Schutzart	IP 20 bei Montage auf DIN-Schiene IP 51 bei Wandmontage gemäß EN 60529
Montage	in Schalttafeln (Faston-Verbindung), mit Inst.-Set auf DIN-Schiene und Aufputz



Abmessungen

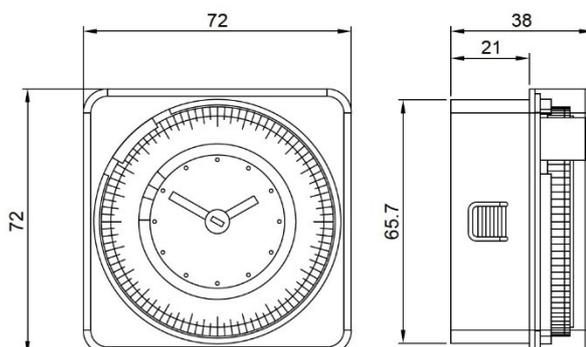

Anschlussdiagramm

