

FUNK EMPFÄNGER

BIS
150m
REICHWEITE


Erweiterbar
mit Sendern
und
Empfängern

OPTISCHE
+
AKUSTISCHE
KLINGELANZEIGE

8
MELODIEN

EMPFÄNGER
LI-ION
Akku

- Empfänger für Netzbetrieb in der Ladeschale oder mobilen Einsatz mit langlebigem Li-Ion Akku
- Induktionsladeschale für kontaktloses Laden des Empfängers
- Optische Klingel-Anzeige mit Leuchtring - 3 Farben wählbar
- Funktionswahlschalter: Sound + Licht / Nur Sound / Nur Licht
- 8 auswählbare Klingeltöne in exzellenter Klangqualität
- Lautstärke mehrstufig einstellbar
- Funk-Reichweite bis zu 150 Meter (Freifeld)
- Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in ihrer Nachbarschaft
- Erweiterbar mit max. 4 Sendern
- Erweiterbar mit mehreren zusätzlichen Empfängern
- Abmessungen Empfänger (BxHxT): 63 x 130 x 30 mm

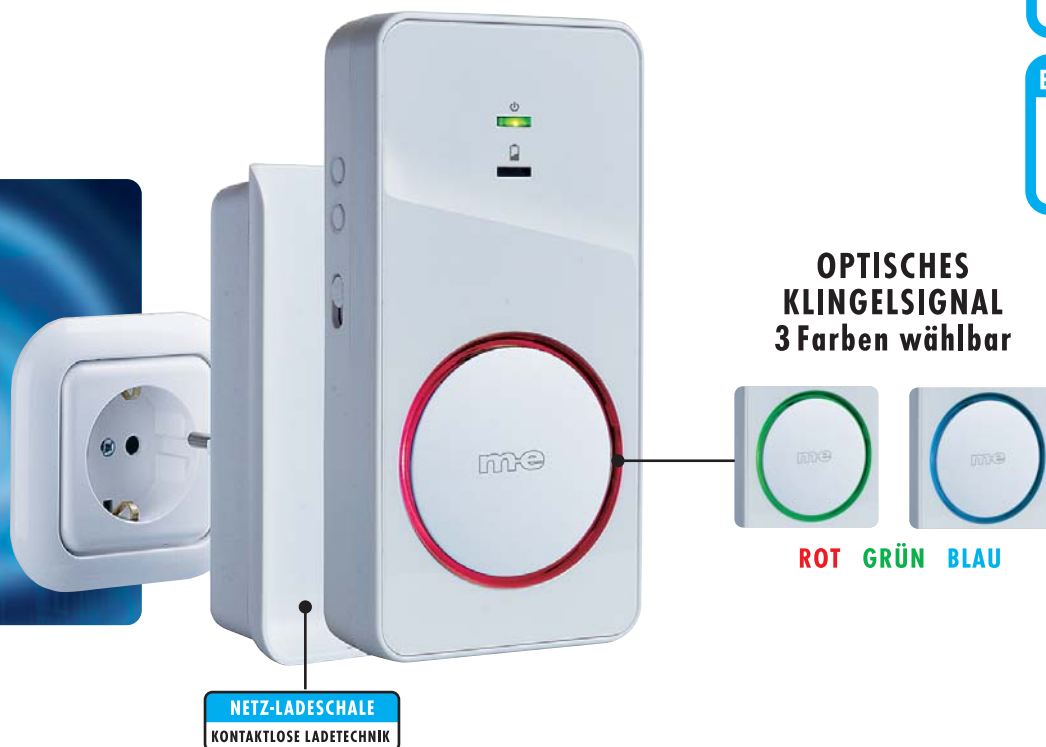

➤ BELL-280 RX

TECHNISCHE DATEN

MODELL	Bell-280 RX Empfänger für Funk-Türglocken	Art-Nr: 41151
LIEFERUMFANG	1x Mobiler Empfänger, 1x Netzladeschale	
GERÄT (B x H x T)	Empfänger: 63 x 130 x 30 mm • Netzladeschale: 68 x 110 x 26 mm ohne Stecker	
VERPACKUNG	186 x 265 x 72 mm (B x H x T) • 325 g	
VE	20 Stück • 450 x 400 x 320 mm (B x H x T) • 7,6 kg	
STROMVERSORGUNG	230V/50Hz in Ladeschale oder mit LiPo Akkupack (eingebaut)	
FUNK-REICHWEITE	Bis 150 Meter • Frequenz: 434 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109132638	