

AUDIO TÜRSPRECHANLAGE

PROMO-SET

AUSSENSTATION


- **Edelstahl-Außenstation:** Aufputzmontage - Nur 19 mm flach
- **LICHTSENSOR-GESTEUERT:** Adressfeld und Klingeltaster schalten bei Dunkelheit automatisch EIN und bei Helligkeit AUS
- Gleichmäßige LED-Beleuchtung von Adressfeld und Klingeltaster
- Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Stecker-Netzteil enthalten
- Farbige Steck-Terminals: Für einfache und zeitsparende Verkabelung

INNENSTATION

- Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um SPRECH- und TÜRÖFFNER-Taster
- 9 Klingeltöne wählbar
- Klingel-Lautstärke stufenlos einstellbar
- Sprach-Lautstärke einstellbar
- RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung
- Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
- Aufputzmontage: nur 22 mm flach
- Anschluss für Etagen-Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür

ERWEITERBAR

- Das Set ist erweiterbar auf:
- bis zu 4 Außenstationen und
 - bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

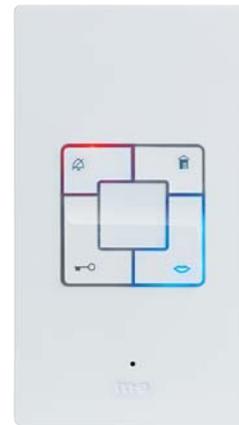

TÜRÖFFNER-AKTIVIERUNG wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt:

- Kurzer Doppel-Piepton ertönt
- Klingeltaster leuchtet grün



INKL.
**ST-1000
STECKER-NETZTEIL**



ADV-1141

1-FAMILIENHAUS-SET

MODELL	ADV-1141 (ADV-110.1 EG Außenstation + AD-400 Innenstation + ST-1000)	Art.-Nr: 41165
LIEFERUMFANG	1x Edelstahl-Außenstation, 1x Innenstation, 1x Stecker-Netzteil ST-1000	
GERÄTE	Außenstation: 124 x 200 x 19 mm (B x H x T) • Innenstation: 92 x 148 x 22 mm (B x H x T)	
STROMVERSORGUNG	Netzteil: DC 15V/1000 mA; 15VA (beigefügt)	
ZUSATZ-INFO	Min. 3 Adern (0,75mm ²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109171972	