

FUNK CONVERTER + TÜRGLOCKE

Funk-Erweiterung für vorhandenen Klingeltaster

- Ihr vorhandener drahtgebundener Klingeltaster wird durch diesen kleinen Funk-Converter zu einem drahtlosen Funk-Klingeltaster
- Ideal zur Erweiterung einer vorhandenen Klingelanlage mit Funk-Türglocken
- Funk-Reichweite bis ca. 100 Meter (Freifeld)
- Auswahltaster für 8 Melodien der Türglocke
- Klingellautstärke einstellbar
- Sender inkl. Batterie 1x 3V Lithium CR2450 (Batterie-Lebensdauer bis 5 Jahre)
- Erweiterbar mit max. 3 Sendern und mit mehreren zusätzlichen Empfängern
- Klapp-Netzstecker (FLIP-PLUG) ermöglicht den Einsatz in der Steckdose oder mobil mit eingeklapptem Stecker
- Eingebauter LiPo-Akku
- Lautstärke stufenlos regelbar
- Optische Klingel-Anzeige mit blauen LED's
- Kontrollleuchten für Batterie, Laden und Netzbetrieb
- Ton abschaltbar

BIS
100m
REICHWEITE

OPTISCHE
+
AKUSTISCHE
KLINGELANZEIGE


8
MELODIEN

EMPFÄNGER
MIT
EINGEBAUTEM
LIPO-AKKU

BELL
SYSTEM

BELL-350 SET

ZUBEHÖR

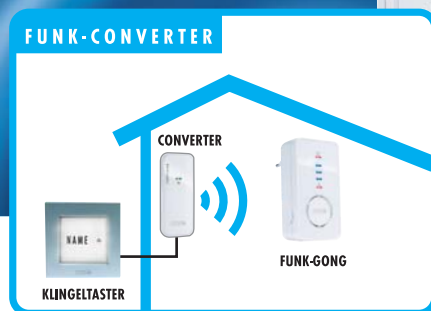

Ihr vorhandener drahtgebundener Klingeltaster wird zu einem drahtlosen Funk-Klingeltaster



KLAPP-NETZSTECKER

Mobil im Garten

PROMO-SET

➔ **BELL-350 SET**

TECHNISCHE DATEN

MODELL	Bell-350 Converter/mobile Funk-Türglocke	Art-Nr: 41163
LIEFERUMFANG	1x Converter Bell-212.3 TX (Sender) inkl. Batterie • 1x mobile Türglocke Bell-220.3 RX (Empfänger)	
GERÄT	CONVERTER: 38 x 90 x 23 mm (BxHxT) • EMPFÄNGER: 64 x 116 x 36 mm	
VERPACKUNG	305 x 110 x 245 mm (BxHxT) • 700 g	
VE	Auf Anfrage	
STROMVERSORGUNG	SENDER: 1x 3V Lithium CR 2450 • EMPFÄNGER: 230V / 50Hz bzw. LiPo Akku 3,7V (eingebaut)	
FUNK-REICHWEITE	Bis 100 Meter • Frequenz: 434 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109132706	