

NEUHEIT

FUNK-SCHALTAKT FÜR BELL-SYSTEM

Funk-Empfänger für Hutschienenmontage

Ermöglicht das Anschließen von verkabelten Beleuchtungen oder verkabelten Türglocken - bei direktem Anschluss im Sicherungskasten

- Kompatibel mit allen Funk-Sendern der Bell- und FG-Modellreihen von m-e
- Vielseitig einsetzbar - über den eingebauten potentialfreien Relais-Ausgang können verschiedene Bedienelemente und Geräte geschaltet werden.

Toggle-Modus: Schaltkontakt schaltet EIN, solange ein gültiges Funksignal empfangen wird, und schaltet danach sofort AUS.

Latch-Modus: Schaltkontakt schaltet bei gültigem Funksignal abwechselnd EIN oder AUS. Der Schaltkontakt bleibt bis zum nächsten Funksignal in der geschalteten Stellung.

Wischkontakt-Modus: Schaltkontakt kann je nach Stellung der Potis bei gültigem Funksignal verzögert EINSCHALTEN und/oder verzögert AUSSCHALTEN (Dauer einstellbar 1 bis 60 Sekunden).

- Dient zudem als Kabelersatz zwischen der Innenstation einer m-e Türsprechanlage VISTUS, VISTADOOR und Easy2wire und einer weiteren Schalteinrichtung (z. B. Türglocke, Leuchte). Hierfür wird das separat erhältliche Funk-Modul VTX-Bell benötigt.

BIS
100m
REICHWEITE

Als
Kabel-Ersatz
einsetzbar


3
verschiedene
Schaltmodi

BELL-216 RX

ZUBEHÖR



ANWENDUNGSBEISPIELE

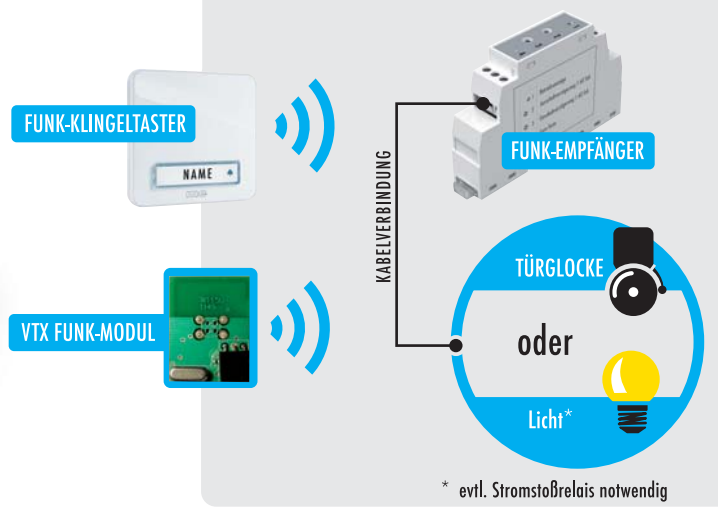

* evtl. Stromstoßrelais notwendig

➤ BELL-216 RX TECHNISCHE DATEN

MODELL	Bell-216 RX	Art-Nr: 41108
LIEFERUMFANG	1x Empfänger für Hutschienenmontage	
GERÄT (B x H x T)	17,5 mm x 90,0 mm x 56,4 mm	
REICHWEITE	bis zu 100m (Freifeld) • Empfangsfrequenz: 434 MHz +/- 500 KHz	
STROMVERSORGUNG	9-24 V DC/AC	
ANSCHLUSSLEISTUNG	Max. 1A 30V DC (30W), max. 0,3A 125V AC (37,5 VA)	
ZUSATZ-INFO	Schutzklasse: I • Schutzart: IP20 • Arbeitstemperaturbereich: -10°C bis + 55 °C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109133055	

