



HAILO S100 PROFILLOT


Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

DIE KEY-FEATURES





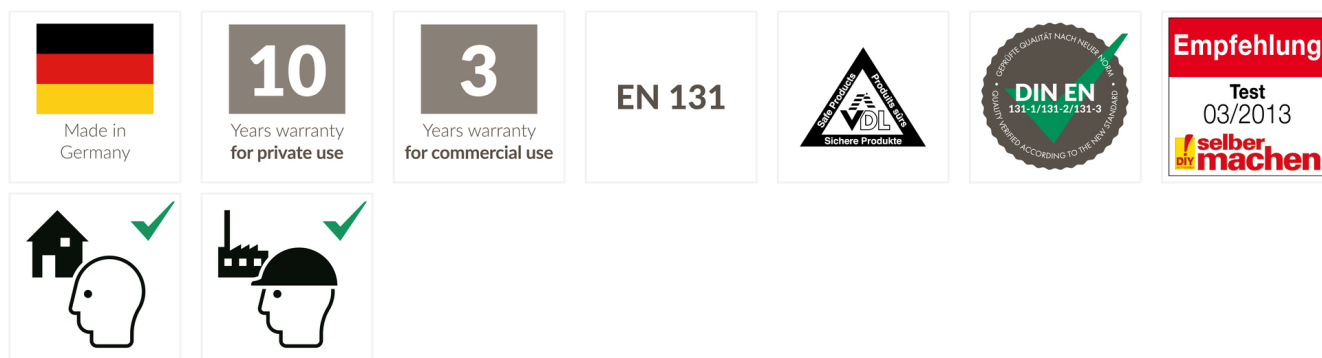

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße

WEITERE PRODUKTVORTEILE

 
- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiterenteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg



TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		5
LOT System		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl		3 x 12
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 150 cm, B = 216 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 150 cm, B = 221 cm
Höhe Anlegeleiter		807 cm
Höhe Schiebeleiter		555 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		901 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		438 cm

Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter



901 cm

Max. erreichbare Arbeitshöhe
Schiebeleiter



598 cm

Verpackungsmaße (HxBxT)



A = 360 cm, B = 48 cm, C = 21 cm

Gewicht



29,2 kg

Belastbarkeit



150 kg