



HAILO S100 PROFILOT

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

DIE KEY-FEATURES


- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenaufgabe-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507)

- Drittes Leiterenteil nicht abnehmbar (9312-507)

- Belastbar bis 150 kg

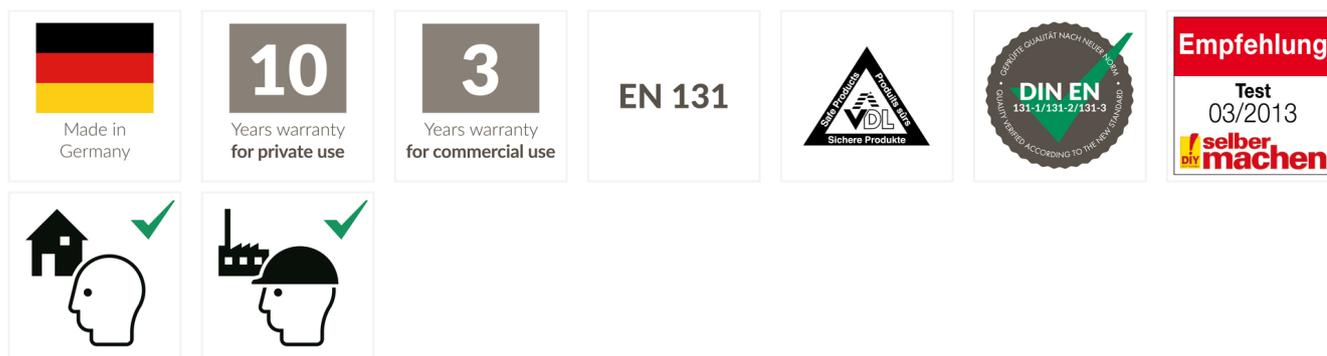

TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		5
LOT System		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Treppenverstellung		✓
Sprossenanzahl		2 x 6 + 1 x 5
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 122 cm, B = 100 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 122 cm, B = 118 cm
Höhe Anlegeleiter		373 cm
Höhe Schiebeleiter		287 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		469 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		278 cm



Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter



469 cm

Max. erreichbare Arbeitshöhe
Schiebeleiter



331 cm

Verpackungsmaße (HxBxT)



A = 190 cm, B = 48 cm, C = 19 cm

Treppenverstellung max.



54 cm

Gewicht



15,5 kg

Belastbarkeit



150 kg
