

## Artikelbeschreibung

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm = 7 mm)

Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie ermöglicht das Anschließen von z. B. zehn Sensoren mit nur fünf Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspeiseklemme.

## Daten

### Elektrische Daten

Art der Spannung 1	DC
Nominalspannung	24 V

### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsstrom	13,5 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) $\hat{=}$ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

### Bemessungsdaten gemäß UL 1059

Bemessungsspannung UL (Use Group B)	300 V
Bemessungsstrom UL (Use Group B)	15 A
Bemessungsspannung UL (Use Group C)	300 V
Bemessungsstrom UL (Use Group C)	15 A
Bemessungsspannung UL (Use Group D)	300 V
Bemessungsstrom UL (Use Group D)	15 A

### Bemessungsdaten gemäß CSA

Bemessungsspannung CSA (Use Group C)	24 V
Bemessungsstrom CSA (Use Group C)	10 A

### Anschlussdaten

Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Push-in Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Eindrähtiger Leiter	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Feindrätiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> / 20 ... 18 AWG
Feindrätiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar	0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> / 20 ... 18 AWG
Abisolierlänge	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	6
Gesamte Anzahl der Potentiale	4
Anzahl der Ebenen	1
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Hinweis (Leiterquerschnitt)	Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

## Geometrische Daten

Breite	7 mm / 0.276 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	52,4 mm / 2.063 inch
Tiefe	81,1 mm / 3.193 inch

## Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mitten-/Seitliche Beschriftung

## Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Gewicht	16,8 g

## Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-11-28
eCl@ss 9.0	27-14-11-28
ETIM 7.0	EC000900
ETIM 6.0	EC000900
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143523516
Zolltarifnummer	85369010000




## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen


Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7617
	<b>CSA</b> DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2516073
	<b>KEMA/KEUR</b> DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-100670



#### UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	<b>UL</b> UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

#### Systemgegenstück

#### Passende Produkte





#### Allgemeines Zubehör

	<b>Art-Nr.: 2020-161</b> 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-161">www.wago.com/2020-161</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-164</b> 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2020-164">www.wago.com/2020-164</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)






Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	<b>Art-Nr.: 2020-167</b> 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2020-167">www.wago.com/2020-167</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-181</b> 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-181">www.wago.com/2020-181</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-184</b> 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2020-184">www.wago.com/2020-184</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-187</b> 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2020-187">www.wago.com/2020-187</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-261</b> 2-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-261">www.wago.com/2020-261</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-264</b> 2-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2020-264">www.wago.com/2020-264</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-267</b> 2-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2020-267">www.wago.com/2020-267</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-281</b> 2-Leiter-Federleisten-Endmodul; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-281">www.wago.com/2020-281</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-284</b> 2-Leiter-Federleisten-Endmodul; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; blau	<a href="http://www.wago.com/2020-284">www.wago.com/2020-284</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-287</b> 2-Leiter-Federleisten-Endmodul; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 1-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grün-gelb	<a href="http://www.wago.com/2020-287">www.wago.com/2020-287</a>




**Prüfen und Messen**

	<b>Art-Nr.: 2000-510</b> TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul; anreihbar; für Brückerschlitze; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2000-510">www.wago.com/2000-510</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-552</b> Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 2-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2000-552">www.wago.com/2000-552</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-553</b> Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 3-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2000-553">www.wago.com/2000-553</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-554</b> Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 4-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2000-554">www.wago.com/2000-554</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-555</b> Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 5-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2000-555">www.wago.com/2000-555</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-556</b> Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 6-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2000-556">www.wago.com/2000-556</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-557</b> Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 7-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2000-557">www.wago.com/2000-557</a>




Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2000-558</b> Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 8-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2000-558">www.wago.com/2000-558</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-559</b> Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 9-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2000-559">www.wago.com/2000-559</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-560</b> Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 10-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2000-560">www.wago.com/2000-560</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-174</b> Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-174">www.wago.com/2009-174</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-182</b> Prüfabgriff; für max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a>


#### Steckbarer Leitungsbrücker

	<b>Art-Nr.: 2009-402</b> Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup> ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-402">www.wago.com/2009-402</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-404</b> Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup> ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-404">www.wago.com/2009-404</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-406</b> Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup> ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-406">www.wago.com/2009-406</a>











#### Werkzeug

	<b>Art-Nr.: 210-647</b> Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft	<a href="http://www.wago.com/210-647">www.wago.com/210-647</a>
	<b>Art-Nr.: 210-648</b> Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz	<a href="http://www.wago.com/210-648">www.wago.com/210-648</a>
	<b>Art-Nr.: 210-719</b> Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft	<a href="http://www.wago.com/210-719">www.wago.com/210-719</a>

#### Federleiste

	<b>Art-Nr.: 2020-102</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-102">www.wago.com/2020-102</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-102/122-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-102/122-000">www.wago.com/2020-102/122-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-102/132-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-102/132-000">www.wago.com/2020-102/132-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-102/142-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-102/142-000">www.wago.com/2020-102/142-000</a>











 

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2020-103</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-103">www.wago.com/2020-103</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-103/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-103/000-036">www.wago.com/2020-103/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-103/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-103/000-037">www.wago.com/2020-103/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-103/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-103/000-038">www.wago.com/2020-103/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-103/000-039</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-103/000-039">www.wago.com/2020-103/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-103/122-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-103/122-000">www.wago.com/2020-103/122-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-103/132-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-103/132-000">www.wago.com/2020-103/132-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-103/142-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-103/142-000">www.wago.com/2020-103/142-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-104</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-104">www.wago.com/2020-104</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-104/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-104/000-036">www.wago.com/2020-104/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-104/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-104/000-037">www.wago.com/2020-104/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-104/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-104/000-038">www.wago.com/2020-104/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-104/000-039</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-104/000-039">www.wago.com/2020-104/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-104/124-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-104/124-000">www.wago.com/2020-104/124-000</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	<b>Art-Nr.: 2020-104/133-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-104/133-000">www.wago.com/2020-104/133-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-104/143-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-104/143-000">www.wago.com/2020-104/143-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-105</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-105">www.wago.com/2020-105</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-105/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-105/000-036">www.wago.com/2020-105/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-105/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-105/000-037">www.wago.com/2020-105/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-105/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-105/000-038">www.wago.com/2020-105/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-105/000-039</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-105/000-039">www.wago.com/2020-105/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-105/124-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-105/124-000">www.wago.com/2020-105/124-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-105/133-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-105/133-000">www.wago.com/2020-105/133-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-105/143-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-105/143-000">www.wago.com/2020-105/143-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-106</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-106">www.wago.com/2020-106</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-106/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-106/000-036">www.wago.com/2020-106/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-106/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-106/000-037">www.wago.com/2020-106/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-106/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-106/000-038">www.wago.com/2020-106/000-038</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



**Art-Nr.: 2020-106/000-039**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2020-106/000-039](http://www.wago.com/2020-106/000-039)

**Art-Nr.: 2020-106/124-000**  
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-106/124-000](http://www.wago.com/2020-106/124-000)

**Art-Nr.: 2020-106/133-000**  
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-106/133-000](http://www.wago.com/2020-106/133-000)

**Art-Nr.: 2020-106/143-000**  
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-106/143-000](http://www.wago.com/2020-106/143-000)



**Art-Nr.: 2020-107**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-107](http://www.wago.com/2020-107)



**Art-Nr.: 2020-107/000-036**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau/gr-ge

[www.wago.com/2020-107/000-036](http://www.wago.com/2020-107/000-036)



**Art-Nr.: 2020-107/000-037**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge/grau

[www.wago.com/2020-107/000-037](http://www.wago.com/2020-107/000-037)



**Art-Nr.: 2020-107/000-038**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau/blau/gr-ge

[www.wago.com/2020-107/000-038](http://www.wago.com/2020-107/000-038)



**Art-Nr.: 2020-107/000-039**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2020-107/000-039](http://www.wago.com/2020-107/000-039)

**Art-Nr.: 2020-107/124-000**  
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-107/124-000](http://www.wago.com/2020-107/124-000)

**Art-Nr.: 2020-107/134-000**  
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-107/134-000](http://www.wago.com/2020-107/134-000)

**Art-Nr.: 2020-107/144-000**  
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm<sup>2</sup>; 7-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-107/144-000](http://www.wago.com/2020-107/144-000)



**Art-Nr.: 2020-108**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-108](http://www.wago.com/2020-108)



**Art-Nr.: 2020-108/000-036**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau/gr-ge

[www.wago.com/2020-108/000-036](http://www.wago.com/2020-108/000-036)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



**Art-Nr.: 2020-108/000-037**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge/grau

[www.wago.com/2020-108/000-037](http://www.wago.com/2020-108/000-037)



**Art-Nr.: 2020-108/000-038**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau/blau/gr-ge

[www.wago.com/2020-108/000-038](http://www.wago.com/2020-108/000-038)



**Art-Nr.: 2020-108/000-039**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2020-108/000-039](http://www.wago.com/2020-108/000-039)

**Art-Nr.: 2020-108/124-000**  
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-108/124-000](http://www.wago.com/2020-108/124-000)

**Art-Nr.: 2020-108/134-000**  
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-108/134-000](http://www.wago.com/2020-108/134-000)

**Art-Nr.: 2020-108/144-000**  
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm<sup>2</sup>; 8-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-108/144-000](http://www.wago.com/2020-108/144-000)



**Art-Nr.: 2020-109**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-109](http://www.wago.com/2020-109)



**Art-Nr.: 2020-109/000-036**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau/gr-ge

[www.wago.com/2020-109/000-036](http://www.wago.com/2020-109/000-036)



**Art-Nr.: 2020-109/000-037**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge/grau

[www.wago.com/2020-109/000-037](http://www.wago.com/2020-109/000-037)



**Art-Nr.: 2020-109/000-038**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau/blau/gr-ge

[www.wago.com/2020-109/000-038](http://www.wago.com/2020-109/000-038)



**Art-Nr.: 2020-109/000-039**  
1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2020-109/000-039](http://www.wago.com/2020-109/000-039)

**Art-Nr.: 2020-109/124-000**  
1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-109/124-000](http://www.wago.com/2020-109/124-000)

**Art-Nr.: 2020-109/134-000**  
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-109/134-000](http://www.wago.com/2020-109/134-000)



 

 


 

 
**Art-Nr.: 2020-109/144-000**  
1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm<sup>2</sup>; 9-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2020-109/144-000](http://www.wago.com/2020-109/144-000)









 
Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

 



 
 


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	<b>Art-Nr.: 2020-110</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-110">www.wago.com/2020-110</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-110/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-110/000-036">www.wago.com/2020-110/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-110/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-110/000-037">www.wago.com/2020-110/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-110/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-110/000-038">www.wago.com/2020-110/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-110/000-039</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-110/000-039">www.wago.com/2020-110/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-110/125-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-110/125-000">www.wago.com/2020-110/125-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-110/135-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-110/135-000">www.wago.com/2020-110/135-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-110/145-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-110/145-000">www.wago.com/2020-110/145-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-111</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-111">www.wago.com/2020-111</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-111/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-111/000-036">www.wago.com/2020-111/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-111/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-111/000-037">www.wago.com/2020-111/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-111/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-111/000-038">www.wago.com/2020-111/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-111/000-039</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-111/000-039">www.wago.com/2020-111/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-111/125-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-111/125-000">www.wago.com/2020-111/125-000</a>



 





 


Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2020-111/135-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-111/135-000">www.wago.com/2020-111/135-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-111/145-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-111/145-000">www.wago.com/2020-111/145-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-112</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-112">www.wago.com/2020-112</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-112/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-112/000-036">www.wago.com/2020-112/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-112/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-112/000-037">www.wago.com/2020-112/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-112/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-112/000-038">www.wago.com/2020-112/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-112/000-039</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-112/000-039">www.wago.com/2020-112/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-112/125-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-112/125-000">www.wago.com/2020-112/125-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-112/135-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-112/135-000">www.wago.com/2020-112/135-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-112/145-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-112/145-000">www.wago.com/2020-112/145-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-113</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-113">www.wago.com/2020-113</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-113/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-113/000-036">www.wago.com/2020-113/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-113/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-113/000-037">www.wago.com/2020-113/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-113/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-113/000-038">www.wago.com/2020-113/000-038</a>








 






Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2020-113/000-039</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-113/000-039">www.wago.com/2020-113/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-113/125-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-113/125-000">www.wago.com/2020-113/125-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-113/135-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-113/135-000">www.wago.com/2020-113/135-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-113/145-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-113/145-000">www.wago.com/2020-113/145-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-114</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-114">www.wago.com/2020-114</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-114/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-114/000-036">www.wago.com/2020-114/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-114/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-114/000-037">www.wago.com/2020-114/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-114/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-114/000-038">www.wago.com/2020-114/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-114/000-039</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-114/000-039">www.wago.com/2020-114/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-114/125-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-114/125-000">www.wago.com/2020-114/125-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-114/135-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-114/135-000">www.wago.com/2020-114/135-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-114/145-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-114/145-000">www.wago.com/2020-114/145-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-115</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-115">www.wago.com/2020-115</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-115/000-036</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-115/000-036">www.wago.com/2020-115/000-036</a>















Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2020-115/000-037</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-115/000-037">www.wago.com/2020-115/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-115/000-038</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-115/000-038">www.wago.com/2020-115/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-115/000-039</b> 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-115/000-039">www.wago.com/2020-115/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-115/125-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-115/125-000">www.wago.com/2020-115/125-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-115/135-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-115/135-000">www.wago.com/2020-115/135-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-115/145-000</b> 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-115/145-000">www.wago.com/2020-115/145-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-202</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 2-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-202">www.wago.com/2020-202</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-203</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-203">www.wago.com/2020-203</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-203/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-203/000-036">www.wago.com/2020-203/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-203/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-203/000-037">www.wago.com/2020-203/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-203/000-038</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-203/000-038">www.wago.com/2020-203/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-203/000-039</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 3-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-203/000-039">www.wago.com/2020-203/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-204</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-204">www.wago.com/2020-204</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-204/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-204/000-036">www.wago.com/2020-204/000-036</a>





 




 




Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2020-204/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-204/000-037">www.wago.com/2020-204/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-204/000-038</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-204/000-038">www.wago.com/2020-204/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-204/000-039</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 4-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-204/000-039">www.wago.com/2020-204/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-205</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-205">www.wago.com/2020-205</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-205/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-205/000-036">www.wago.com/2020-205/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-205/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-205/000-037">www.wago.com/2020-205/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-205/000-038</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-205/000-038">www.wago.com/2020-205/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-205/000-039</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 5-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-205/000-039">www.wago.com/2020-205/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-206</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-206">www.wago.com/2020-206</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-206/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-206/000-036">www.wago.com/2020-206/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-206/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-206/000-037">www.wago.com/2020-206/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-206/000-038</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-206/000-038">www.wago.com/2020-206/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-206/000-039</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 6-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-206/000-039">www.wago.com/2020-206/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-207</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-207">www.wago.com/2020-207</a>





 




 
 



Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2020-207/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-207/000-036">www.wago.com/2020-207/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-207/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-207/000-037">www.wago.com/2020-207/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-207/000-038</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-207/000-038">www.wago.com/2020-207/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-207/000-039</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 7-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-207/000-039">www.wago.com/2020-207/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-208</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-208">www.wago.com/2020-208</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-208/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-208/000-036">www.wago.com/2020-208/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-208/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-208/000-037">www.wago.com/2020-208/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-208/000-038</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-208/000-038">www.wago.com/2020-208/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-208/000-039</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 8-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-208/000-039">www.wago.com/2020-208/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-209</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-209">www.wago.com/2020-209</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-209/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-209/000-036">www.wago.com/2020-209/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-209/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-209/000-037">www.wago.com/2020-209/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-209/000-038</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-209/000-038">www.wago.com/2020-209/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-209/000-039</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 9-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-209/000-039">www.wago.com/2020-209/000-039</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2020-210</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-210">www.wago.com/2020-210</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-210/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-210/000-036">www.wago.com/2020-210/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-210/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-210/000-037">www.wago.com/2020-210/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-210/000-038</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-210/000-038">www.wago.com/2020-210/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-210/000-039</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 10-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-210/000-039">www.wago.com/2020-210/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-211</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-211">www.wago.com/2020-211</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-211/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-211/000-036">www.wago.com/2020-211/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-211/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-211/000-037">www.wago.com/2020-211/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-211/000-038</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-211/000-038">www.wago.com/2020-211/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-211/000-039</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 11-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-211/000-039">www.wago.com/2020-211/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-212</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-212">www.wago.com/2020-212</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-212/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-212/000-036">www.wago.com/2020-212/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-212/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-212/000-037">www.wago.com/2020-212/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-212/000-038</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-212/000-038">www.wago.com/2020-212/000-038</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2020-212/000-039</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 12-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-212/000-039">www.wago.com/2020-212/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-213</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-213">www.wago.com/2020-213</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-213/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-213/000-036">www.wago.com/2020-213/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-213/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-213/000-037">www.wago.com/2020-213/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-213/000-038</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-213/000-038">www.wago.com/2020-213/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-213/000-039</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 13-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-213/000-039">www.wago.com/2020-213/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-214</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-214">www.wago.com/2020-214</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-214/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-214/000-036">www.wago.com/2020-214/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-214/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-214/000-037">www.wago.com/2020-214/000-037</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-214/000-038</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/blau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-214/000-038">www.wago.com/2020-214/000-038</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-214/000-039</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 14-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge./blau/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-214/000-039">www.wago.com/2020-214/000-039</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-215</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau	<a href="http://www.wago.com/2020-215">www.wago.com/2020-215</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-215/000-036</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; grau/gr-ge	<a href="http://www.wago.com/2020-215/000-036">www.wago.com/2020-215/000-036</a>
	<b>Art-Nr.: 2020-215/000-037</b> 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm <sup>2</sup> ; 15-polig; 1,50 mm <sup>2</sup> ; gr-ge/grau	<a href="http://www.wago.com/2020-215/000-037">www.wago.com/2020-215/000-037</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



**Art-Nr.: 2020-215/000-038**  
2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; grau/blau/gr-ge

[www.wago.com/2020-215/000-038](http://www.wago.com/2020-215/000-038)



**Art-Nr.: 2020-215/000-039**  
2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm<sup>2</sup>; 15-polig; 1,50 mm<sup>2</sup>; gr-ge./blau/grau

[www.wago.com/2020-215/000-039](http://www.wago.com/2020-215/000-039)

#### Aderendhülse

**Art-Nr.: 216-241**  
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß

[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)

**Art-Nr.: 216-242**  
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)



**Art-Nr.: 216-243**  
Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)

#### Brücker



**Art-Nr.: 2000-402**  
Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau

[www.wago.com/2000-402](http://www.wago.com/2000-402)



**Art-Nr.: 2000-402/000-005**  
Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; rot

[www.wago.com/2000-402/000-005](http://www.wago.com/2000-402/000-005)



**Art-Nr.: 2000-402/000-006**  
Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; blau

[www.wago.com/2000-402/000-006](http://www.wago.com/2000-402/000-006)



**Art-Nr.: 2000-402/000-018**  
Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; gelbgrün

[www.wago.com/2000-402/000-018](http://www.wago.com/2000-402/000-018)



**Art-Nr.: 2000-403**  
Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau

[www.wago.com/2000-403](http://www.wago.com/2000-403)



**Art-Nr.: 2000-403/000-005**  
Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; rot

[www.wago.com/2000-403/000-005](http://www.wago.com/2000-403/000-005)



**Art-Nr.: 2000-403/000-006**  
Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; blau

[www.wago.com/2000-403/000-006](http://www.wago.com/2000-403/000-006)



**Art-Nr.: 2000-404**  
Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau


 












[www.wago.com/2000-404](http://www.wago.com/2000-404)


















**Art-Nr.: 2000-404/000-005**  
Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; rot

[www.wago.com/2000-404/000-005](http://www.wago.com/2000-404/000-005)














Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2000-404/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-404/000-006">www.wago.com/2000-404/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-405</b> Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-405">www.wago.com/2000-405</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-405/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-405/000-005">www.wago.com/2000-405/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-405/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-405/000-006">www.wago.com/2000-405/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-405/011-000</b> Sternbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-405/011-000">www.wago.com/2000-405/011-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-406</b> Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-406">www.wago.com/2000-406</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-406/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-406/000-005">www.wago.com/2000-406/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-406/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-406/000-006">www.wago.com/2000-406/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-406/020-000</b> Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-406/020-000">www.wago.com/2000-406/020-000</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-407</b> Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-407">www.wago.com/2000-407</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-407/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-407/000-005">www.wago.com/2000-407/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-407/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-407/000-006">www.wago.com/2000-407/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-408</b> Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-408">www.wago.com/2000-408</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-408/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-408/000-005">www.wago.com/2000-408/000-005</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2000-408/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-408/000-006">www.wago.com/2000-408/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-409</b> Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-409">www.wago.com/2000-409</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-409/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-409/000-005">www.wago.com/2000-409/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-409/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-409/000-006">www.wago.com/2000-409/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-410</b> Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-410">www.wago.com/2000-410</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-410/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-410/000-005">www.wago.com/2000-410/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-410/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-410/000-006">www.wago.com/2000-410/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-433</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-433">www.wago.com/2000-433</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-433/000-005</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; rot	<a href="http://www.wago.com/2000-433/000-005">www.wago.com/2000-433/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-433/000-006</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; blau	<a href="http://www.wago.com/2000-433/000-006">www.wago.com/2000-433/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-434</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-434">www.wago.com/2000-434</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-435</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-435">www.wago.com/2000-435</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-436</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-436">www.wago.com/2000-436</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-437</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-437">www.wago.com/2000-437</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-438</b> Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-438">www.wago.com/2000-438</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2000-439</b> Kammbücker; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-439">www.wago.com/2000-439</a>
	<b>Art-Nr.: 2000-440</b> Kammbücker; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 14 A; lichtgrau	<a href="http://www.wago.com/2000-440">www.wago.com/2000-440</a>
	<b>Art-Nr.: 210-103</b> Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>Art-Nr.: 210-123</b> Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
<b>Kodierung</b>		
	<b>Art-Nr.: 2020-100</b> Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten; für Basisklemmen; orange	<a href="http://www.wago.com/2020-100">www.wago.com/2020-100</a>
<b>Warnabdeckung</b>		
	<b>Art-Nr.: 2000-115</b> Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb	<a href="http://www.wago.com/2000-115">www.wago.com/2000-115</a>
<b>Beschriftungsmaterial</b>		
	<b>Art-Nr.: 2000-121</b> Adapter	<a href="http://www.wago.com/2000-121">www.wago.com/2000-121</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-110</b> Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/2009-113">www.wago.com/2009-113</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-002</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; gelb	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-002">www.wago.com/2009-113/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-005</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; rot	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-005">www.wago.com/2009-113/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-006</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; blau	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-006">www.wago.com/2009-113/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-007</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; grau	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-007">www.wago.com/2009-113/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-012</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; orange	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-012">www.wago.com/2009-113/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-017</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-017">www.wago.com/2009-113/000-017</a>

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-023</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; grün	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-023">www.wago.com/2009-113/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-024</b> WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; violett	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-024">www.wago.com/2009-113/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-191</b> Gruppenschildträger	<a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>
	<b>Art-Nr.: 793-3501</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; unbedruckt; aufrastbar; weiß	<a href="http://www.wago.com/793-3501">www.wago.com/793-3501</a>
<b>Tragschiene</b>		
	<b>Art-Nr.: 210-112</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
	<b>Art-Nr.: 210-113</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>Art-Nr.: 210-114</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>Art-Nr.: 210-115</b> Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	<a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>
	<b>Art-Nr.: 210-118</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>
	<b>Art-Nr.: 210-196</b> Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben	<a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>
	<b>Art-Nr.: 210-197</b> Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>Art-Nr.: 210-198</b> Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

2020-5311/1102-950 GAEB docx - Datei	07-Aug-2018	docx 15,5 kB	Download
2020-5311/1102-950 GAEB X81 - Datei	19-Feb-2019	xml 4,2 kB	Download

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

## Weitere Informationen

Technische Erläuterungen

03-Apr-2019

pdf  
2,1 MB

Download

## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten



2D/3D Modelle 2020-5311/1102-950

URL

Download

## Handhabungshinweise

### Montieren

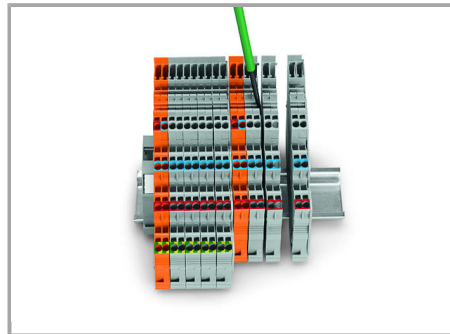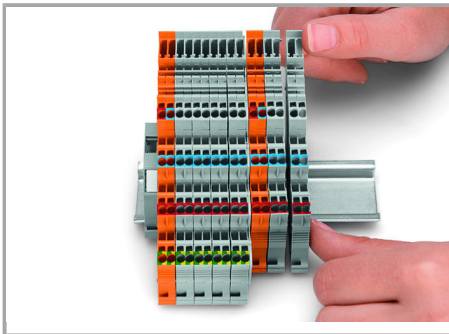

Einzelne Klemmen auf die Tragschiene montieren und anschließend zusammenrasten.


Untereinander verrastete Klemmen werden mit Hilfe eines Betätigungswerkzeugs getrennt und auseinandergeschoben.

### Prüfen

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

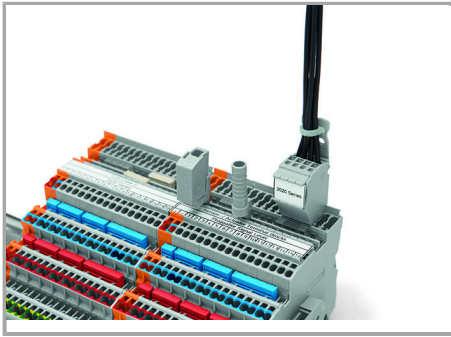

Prüfen mit Prüfabgriff (2009-182) oder  
Prüfadapter (2009-174) (bis max. 42 V)

### Kodieren

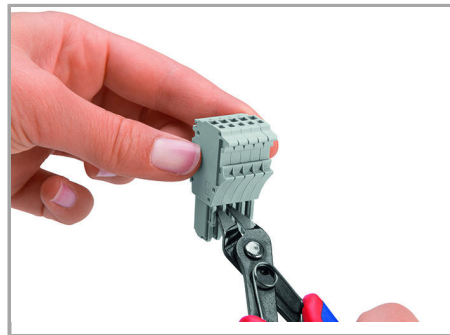
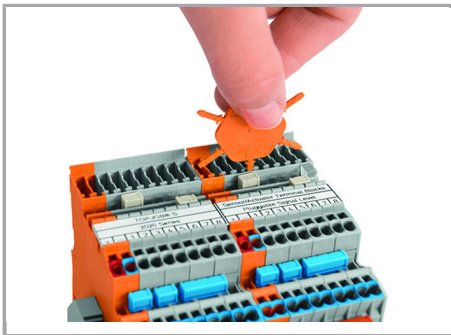


Kodierstift in gewünschte Kodieröffnung der  
Klemme einführen und abdrehen.

Kodiernase mittels Schneidwerkzeug  
entfernen.


### Verriegelung

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

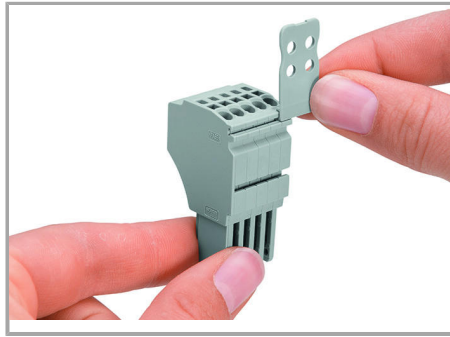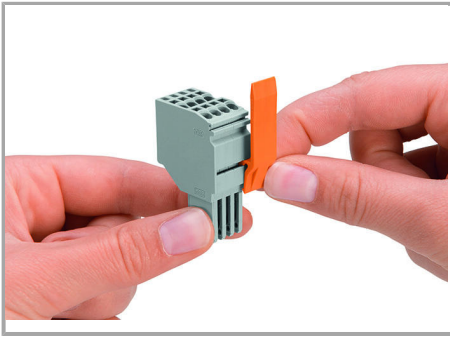

Verriegelungsklinke an die gewünschte Position schieben.


### Zugentlastung

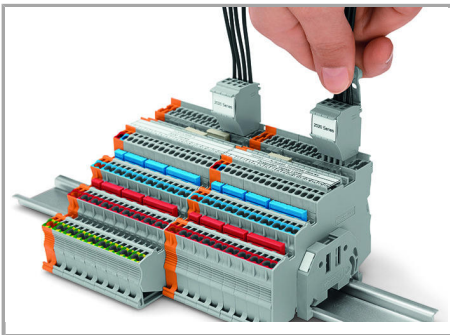

Federleiste am zugentlasteten Leiterbündel herausziehen.

### Beschriften

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

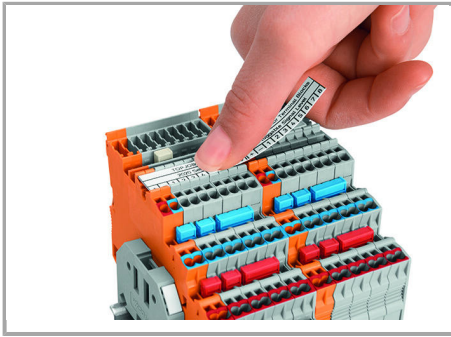

Klemmen sind mit Beschriftungsstreifen (2009-110) oder WMB-Beschriftungsschildern 3,5 mm (793-35xx) oben oder seitlich beschriftbar.

## Produktfamilie

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.