


RoHS
Compliant ✓

BOMcheck.net

Farbe: ■

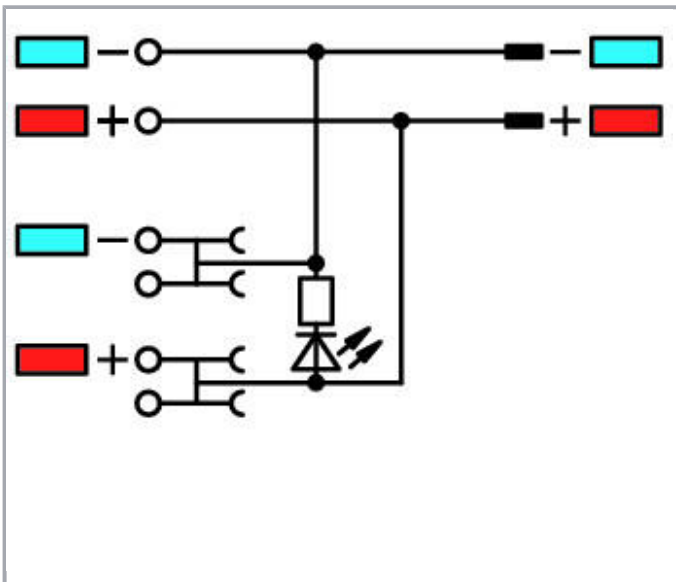

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Artikelbeschreibung

Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm = 7 mm)

Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie ermöglicht das Anschließen von z. B. zehn Sensoren mit nur fünf Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspeiseklemme.

Daten

Elektrische Daten

Art der Spannung 1	DC
Nominalspannung	24 V

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsstrom	13,5 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten gemäß UL 1059

Bemessungsspannung UL (Use Group B)	300 V
Bemessungsstrom UL (Use Group B)	15 A
Bemessungsspannung UL (Use Group C)	300 V
Bemessungsstrom UL (Use Group C)	15 A
Bemessungsspannung UL (Use Group D)	300 V
Bemessungsstrom UL (Use Group D)	15 A

Bemessungsdaten gemäß CSA

Bemessungsspannung CSA (Use Group C)	24 V
Bemessungsstrom CSA (Use Group C)	10 A

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Push-in Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	1 mm ²
Eindrähtiger Leiter	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



Feindrätiger Leiter	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Feindrätiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,5 ... 0,75 mm ² / 20 ... 18 AWG
Feindrätiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar	0,5 ... 0,75 mm ² / 20 ... 18 AWG
Abisolierlänge	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	6
Gesamte Anzahl der Potentiale	4
Anzahl der Ebenen	1
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Hinweis (Leiterquerschnitt)	Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Geometrische Daten

Breite	7 mm / 0.276 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	52,4 mm / 2.063 inch
Tiefe	81,1 mm / 3.193 inch

Mechanische Daten

Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mitten-/Seitliche Beschriftung

Werkstoffdaten

Farbe	orange
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Gewicht	16,1 g

Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-11-28
eCl@ss 9.0	27-14-11-28
ETIM 7.0	EC000900
ETIM 6.0	EC000900
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143523837
Zolltarifnummer	85369010000




Zulassungen / Zertifikate

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!


WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7617
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	2516073
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-100670

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Systemgegenstück

Passende Produkte

Aderendhülse

Art-Nr.: 216-241 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm ² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß	www.wago.com/216-241
Art-Nr.: 216-242 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm ² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau	www.wago.com/216-242

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Art-Nr.: 216-243

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

www.wago.com/216-243

Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 2000-121

Adapter

www.wago.com/2000-121



Art-Nr.: 2009-110

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/2009-110



Art-Nr.: 2009-113

WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/2009-113



Art-Nr.: 2009-113/000-002

WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; gelb

www.wago.com/2009-113/000-002



Art-Nr.: 2009-113/000-005

WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; rot

www.wago.com/2009-113/000-005



Art-Nr.: 2009-113/000-006

WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; blau

www.wago.com/2009-113/000-006



Art-Nr.: 2009-113/000-007

WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; grau

www.wago.com/2009-113/000-007



Art-Nr.: 2009-113/000-012

WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; orange

www.wago.com/2009-113/000-012



Art-Nr.: 2009-113/000-017

WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

www.wago.com/2009-113/000-017



Art-Nr.: 2009-113/000-023

WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; grün

www.wago.com/2009-113/000-023



Art-Nr.: 2009-113/000-024

WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; violett

www.wago.com/2009-113/000-024



Art-Nr.: 2009-191

Gruppenschildträger

www.wago.com/2009-191



Art-Nr.: 793-3501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-3501

Brücker

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27


 


 


 



32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
















Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	Art-Nr.: 2000-402 Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-402
	Art-Nr.: 2000-402/000-005 Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; rot	www.wago.com/2000-402/000-005
	Art-Nr.: 2000-402/000-006 Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; blau	www.wago.com/2000-402/000-006
	Art-Nr.: 2000-402/000-018 Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; gelbgrün	www.wago.com/2000-402/000-018
	Art-Nr.: 2000-403 Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-403
	Art-Nr.: 2000-403/000-005 Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; rot	www.wago.com/2000-403/000-005
	Art-Nr.: 2000-403/000-006 Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; blau	www.wago.com/2000-403/000-006
	Art-Nr.: 2000-404 Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-404
	Art-Nr.: 2000-404/000-005 Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; rot	www.wago.com/2000-404/000-005
	Art-Nr.: 2000-404/000-006 Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; blau	www.wago.com/2000-404/000-006
	Art-Nr.: 2000-405 Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-405
	Art-Nr.: 2000-405/000-005 Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; rot	www.wago.com/2000-405/000-005
	Art-Nr.: 2000-405/000-006 Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; blau	www.wago.com/2000-405/000-006
	Art-Nr.: 2000-405/011-000 Sternbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme; lichtgrau	www.wago.com/2000-405/011-000















Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com



 




 


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	Art-Nr.: 2000-406 Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-406
	Art-Nr.: 2000-406/000-005 Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; rot	www.wago.com/2000-406/000-005
	Art-Nr.: 2000-406/000-006 Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; blau	www.wago.com/2000-406/000-006
	Art-Nr.: 2000-406/020-000 Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme; lichtgrau	www.wago.com/2000-406/020-000
	Art-Nr.: 2000-407 Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-407
	Art-Nr.: 2000-407/000-005 Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; rot	www.wago.com/2000-407/000-005
	Art-Nr.: 2000-407/000-006 Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; blau	www.wago.com/2000-407/000-006
	Art-Nr.: 2000-408 Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-408
	Art-Nr.: 2000-408/000-005 Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; rot	www.wago.com/2000-408/000-005
	Art-Nr.: 2000-408/000-006 Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; blau	www.wago.com/2000-408/000-006
	Art-Nr.: 2000-409 Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-409
	Art-Nr.: 2000-409/000-005 Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; rot	www.wago.com/2000-409/000-005
	Art-Nr.: 2000-409/000-006 Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; blau	www.wago.com/2000-409/000-006
	Art-Nr.: 2000-410 Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-410
	Art-Nr.: 2000-410/000-005 Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; rot	www.wago.com/2000-410/000-005












Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	Art-Nr.: 2000-410/000-006 Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; blau	www.wago.com/2000-410/000-006
	Art-Nr.: 2000-433 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-433
	Art-Nr.: 2000-433/000-005 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; rot	www.wago.com/2000-433/000-005
	Art-Nr.: 2000-433/000-006 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; blau	www.wago.com/2000-433/000-006
	Art-Nr.: 2000-434 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-434
	Art-Nr.: 2000-435 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-435
	Art-Nr.: 2000-436 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-436
	Art-Nr.: 2000-437 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-437
	Art-Nr.: 2000-438 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-438
	Art-Nr.: 2000-439 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-439
	Art-Nr.: 2000-440 Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 14 A; lichtgrau	www.wago.com/2000-440
	Art-Nr.: 210-103 Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz	www.wago.com/210-103
	Art-Nr.: 210-123 Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse	www.wago.com/210-123
Federleiste		
	Art-Nr.: 2020-102 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 2-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-102
	Art-Nr.: 2020-102/122-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm ² ; 2-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-102/122-000
	Art-Nr.: 2020-102/132-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 2-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-102/132-000









Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	Art-Nr.: 2020-102/142-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 2-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-102/142-000
	Art-Nr.: 2020-103 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-103
	Art-Nr.: 2020-103/000-036 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-103/000-036
	Art-Nr.: 2020-103/000-037 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-103/000-037
	Art-Nr.: 2020-103/000-038 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-103/000-038
	Art-Nr.: 2020-103/000-039 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-103/000-039
	Art-Nr.: 2020-103/122-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-103/122-000
	Art-Nr.: 2020-103/132-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-103/132-000
	Art-Nr.: 2020-103/142-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-103/142-000
	Art-Nr.: 2020-104 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-104
	Art-Nr.: 2020-104/000-036 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-104/000-036
	Art-Nr.: 2020-104/000-037 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-104/000-037
	Art-Nr.: 2020-104/000-038 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-104/000-038
	Art-Nr.: 2020-104/000-039 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-104/000-039



 
 





Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	Art-Nr.: 2020-104/124-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-104/124-000
	Art-Nr.: 2020-104/133-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-104/133-000
	Art-Nr.: 2020-104/143-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-104/143-000
	Art-Nr.: 2020-105 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-105
	Art-Nr.: 2020-105/000-036 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-105/000-036
	Art-Nr.: 2020-105/000-037 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-105/000-037
	Art-Nr.: 2020-105/000-038 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-105/000-038
	Art-Nr.: 2020-105/000-039 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-105/000-039
	Art-Nr.: 2020-105/124-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-105/124-000
	Art-Nr.: 2020-105/133-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-105/133-000
	Art-Nr.: 2020-105/143-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-105/143-000
	Art-Nr.: 2020-106 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-106
	Art-Nr.: 2020-106/000-036 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-106/000-036
	Art-Nr.: 2020-106/000-037 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-106/000-037



 

 


 

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	Art-Nr.: 2020-106/000-038 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-106/000-038
	Art-Nr.: 2020-106/000-039 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-106/000-039
	Art-Nr.: 2020-106/124-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-106/124-000
	Art-Nr.: 2020-106/133-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-106/133-000
	Art-Nr.: 2020-106/143-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-106/143-000
	Art-Nr.: 2020-107 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-107
	Art-Nr.: 2020-107/000-036 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-107/000-036
	Art-Nr.: 2020-107/000-037 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-107/000-037
	Art-Nr.: 2020-107/000-038 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-107/000-038
	Art-Nr.: 2020-107/000-039 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-107/000-039
	Art-Nr.: 2020-107/124-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-107/124-000
	Art-Nr.: 2020-107/134-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-107/134-000
	Art-Nr.: 2020-107/144-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-107/144-000
	Art-Nr.: 2020-108 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-108

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	Art-Nr.: 2020-108/000-036 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-108/000-036
	Art-Nr.: 2020-108/000-037 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-108/000-037
	Art-Nr.: 2020-108/000-038 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-108/000-038
	Art-Nr.: 2020-108/000-039 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-108/000-039
	Art-Nr.: 2020-108/124-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-108/124-000
	Art-Nr.: 2020-108/134-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-108/134-000
	Art-Nr.: 2020-108/144-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-108/144-000
	Art-Nr.: 2020-109 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-109
	Art-Nr.: 2020-109/000-036 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-109/000-036
	Art-Nr.: 2020-109/000-037 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-109/000-037
	Art-Nr.: 2020-109/000-038 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-109/000-038
	Art-Nr.: 2020-109/000-039 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-109/000-039
	Art-Nr.: 2020-109/124-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-109/124-000

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	Art-Nr.: 2020-109/134-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-109/134-000
	Art-Nr.: 2020-109/144-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-109/144-000
	Art-Nr.: 2020-110 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-110
	Art-Nr.: 2020-110/000-036 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-110/000-036
	Art-Nr.: 2020-110/000-037 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-110/000-037
	Art-Nr.: 2020-110/000-038 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-110/000-038
	Art-Nr.: 2020-110/000-039 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-110/000-039
	Art-Nr.: 2020-110/125-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-110/125-000
	Art-Nr.: 2020-110/135-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-110/135-000
	Art-Nr.: 2020-110/145-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-110/145-000
	Art-Nr.: 2020-111 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 11-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-111
	Art-Nr.: 2020-111/000-036 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 11-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-111/000-036
	Art-Nr.: 2020-111/000-037 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 11-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-111/000-037
	Art-Nr.: 2020-111/000-038 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 11-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-111/000-038

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



Art-Nr.: 2020-111/000-039

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 11-polig; 1,50 mm²; gr-ge./blau/grau

www.wago.com/2020-111/000-039

Art-Nr.: 2020-111/125-000

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm²; 11-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-111/125-000

Art-Nr.: 2020-111/135-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm²; 11-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-111/135-000

Art-Nr.: 2020-111/145-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm²; 11-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-111/145-000



Art-Nr.: 2020-112

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 12-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-112



Art-Nr.: 2020-112/000-036

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 12-polig; 1,50 mm²; grau/gr-ge

www.wago.com/2020-112/000-036



Art-Nr.: 2020-112/000-037

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 12-polig; 1,50 mm²; gr-ge/grau

www.wago.com/2020-112/000-037



Art-Nr.: 2020-112/000-038

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 12-polig; 1,50 mm²; grau/blau/gr-ge

www.wago.com/2020-112/000-038



Art-Nr.: 2020-112/000-039

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 12-polig; 1,50 mm²; gr-ge./blau/grau

www.wago.com/2020-112/000-039

Art-Nr.: 2020-112/125-000

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm²; 12-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-112/125-000

Art-Nr.: 2020-112/135-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm²; 12-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-112/135-000

Art-Nr.: 2020-112/145-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm²; 12-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-112/145-000



Art-Nr.: 2020-113

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 13-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-113



Art-Nr.: 2020-113/000-036

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 13-polig; 1,50 mm²; grau/gr-ge

www.wago.com/2020-113/000-036

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Art-Nr.: 2020-113/000-037

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 13-polig; 1,50 mm²; gr-ge/grau

www.wago.com/2020-113/000-037



Art-Nr.: 2020-113/000-038

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 13-polig; 1,50 mm²; grau/blau/gr-ge

www.wago.com/2020-113/000-038



Art-Nr.: 2020-113/000-039

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 13-polig; 1,50 mm²; gr-ge./blau/grau

www.wago.com/2020-113/000-039

Art-Nr.: 2020-113/125-000

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm²; 13-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-113/125-000

Art-Nr.: 2020-113/135-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm²; 13-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-113/135-000

Art-Nr.: 2020-113/145-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm²; 13-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-113/145-000



Art-Nr.: 2020-114

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 14-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-114



Art-Nr.: 2020-114/000-036

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 14-polig; 1,50 mm²; grau/gr-ge

www.wago.com/2020-114/000-036



Art-Nr.: 2020-114/000-037

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 14-polig; 1,50 mm²; gr-ge/grau

www.wago.com/2020-114/000-037



Art-Nr.: 2020-114/000-038

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 14-polig; 1,50 mm²; grau/blau/gr-ge

www.wago.com/2020-114/000-038



Art-Nr.: 2020-114/000-039

1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 14-polig; 1,50 mm²; gr-ge./blau/grau

www.wago.com/2020-114/000-039

Art-Nr.: 2020-114/125-000

1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm²; 14-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-114/125-000

Art-Nr.: 2020-114/135-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm²; 14-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-114/135-000

Art-Nr.: 2020-114/145-000

1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm²; 14-polig; 1,50 mm²; grau

www.wago.com/2020-114/145-000

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27



 








32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169















E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	Art-Nr.: 2020-115 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 15-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-115
	Art-Nr.: 2020-115/000-036 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 15-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-115/000-036
	Art-Nr.: 2020-115/000-037 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 15-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-115/000-037
	Art-Nr.: 2020-115/000-038 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 15-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-115/000-038
	Art-Nr.: 2020-115/000-039 1-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 15-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-115/000-039
	Art-Nr.: 2020-115/125-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 1,5 mm ² ; 15-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-115/125-000
	Art-Nr.: 2020-115/135-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 15-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-115/135-000
	Art-Nr.: 2020-115/145-000 1-Leiter-Federleiste; Zugentlastungsplatte; 1,5 mm ² ; 15-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-115/145-000
	Art-Nr.: 2020-202 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 2-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-202
	Art-Nr.: 2020-203 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-203
	Art-Nr.: 2020-203/000-036 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-203/000-036
	Art-Nr.: 2020-203/000-037 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-203/000-037
	Art-Nr.: 2020-203/000-038 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-203/000-038
	Art-Nr.: 2020-203/000-039 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 3-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-203/000-039






 


 
 
 



Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	Art-Nr.: 2020-204 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-204
	Art-Nr.: 2020-204/000-036 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-204/000-036
	Art-Nr.: 2020-204/000-037 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-204/000-037
	Art-Nr.: 2020-204/000-038 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-204/000-038
	Art-Nr.: 2020-204/000-039 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 4-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-204/000-039
	Art-Nr.: 2020-205 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-205
	Art-Nr.: 2020-205/000-036 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-205/000-036
	Art-Nr.: 2020-205/000-037 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-205/000-037
	Art-Nr.: 2020-205/000-038 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-205/000-038
	Art-Nr.: 2020-205/000-039 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 5-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-205/000-039
	Art-Nr.: 2020-206 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-206
	Art-Nr.: 2020-206/000-036 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-206/000-036
	Art-Nr.: 2020-206/000-037 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-206/000-037
	Art-Nr.: 2020-206/000-038 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-206/000-038















Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com












 


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

	Art-Nr.: 2020-206/000-039 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 6-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-206/000-039
	Art-Nr.: 2020-207 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-207
	Art-Nr.: 2020-207/000-036 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-207/000-036
	Art-Nr.: 2020-207/000-037 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-207/000-037
	Art-Nr.: 2020-207/000-038 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-207/000-038
	Art-Nr.: 2020-207/000-039 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 7-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-207/000-039
	Art-Nr.: 2020-208 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-208
	Art-Nr.: 2020-208/000-036 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-208/000-036
	Art-Nr.: 2020-208/000-037 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-208/000-037
	Art-Nr.: 2020-208/000-038 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-208/000-038
	Art-Nr.: 2020-208/000-039 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 8-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-208/000-039
	Art-Nr.: 2020-209 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-209
	Art-Nr.: 2020-209/000-036 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-209/000-036
	Art-Nr.: 2020-209/000-037 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-209/000-037

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	Art-Nr.: 2020-209/000-038 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-209/000-038
	Art-Nr.: 2020-209/000-039 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 9-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-209/000-039
	Art-Nr.: 2020-210 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-210
	Art-Nr.: 2020-210/000-036 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-210/000-036
	Art-Nr.: 2020-210/000-037 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-210/000-037
	Art-Nr.: 2020-210/000-038 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-210/000-038
	Art-Nr.: 2020-210/000-039 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 10-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-210/000-039
	Art-Nr.: 2020-211 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 11-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-211
	Art-Nr.: 2020-211/000-036 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 11-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-211/000-036
	Art-Nr.: 2020-211/000-037 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 11-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-211/000-037
	Art-Nr.: 2020-211/000-038 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 11-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-211/000-038
	Art-Nr.: 2020-211/000-039 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 11-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-211/000-039
	Art-Nr.: 2020-212 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 12-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-212
	Art-Nr.: 2020-212/000-036 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 12-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-212/000-036

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	Art-Nr.: 2020-212/000-037 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 12-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-212/000-037
	Art-Nr.: 2020-212/000-038 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 12-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-212/000-038
	Art-Nr.: 2020-212/000-039 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 12-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-212/000-039
	Art-Nr.: 2020-213 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 13-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-213
	Art-Nr.: 2020-213/000-036 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 13-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-213/000-036
	Art-Nr.: 2020-213/000-037 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 13-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-213/000-037
	Art-Nr.: 2020-213/000-038 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 13-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-213/000-038
	Art-Nr.: 2020-213/000-039 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 13-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-213/000-039
	Art-Nr.: 2020-214 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 14-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-214
	Art-Nr.: 2020-214/000-036 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 14-polig; 1,50 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/2020-214/000-036
	Art-Nr.: 2020-214/000-037 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 14-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/2020-214/000-037
	Art-Nr.: 2020-214/000-038 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 14-polig; 1,50 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/2020-214/000-038
	Art-Nr.: 2020-214/000-039 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 14-polig; 1,50 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/2020-214/000-039
	Art-Nr.: 2020-215 2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm ² ; 15-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-215

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



Art-Nr.: 2020-215/000-036
2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 15-polig; 1,50 mm²; grau/gr-ge

www.wago.com/2020-215/000-036



Art-Nr.: 2020-215/000-037
2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 15-polig; 1,50 mm²; gr-ge/grau

www.wago.com/2020-215/000-037



Art-Nr.: 2020-215/000-038
2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 15-polig; 1,50 mm²; grau/blau/gr-ge

www.wago.com/2020-215/000-038



Art-Nr.: 2020-215/000-039
2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; 15-polig; 1,50 mm²; gr-ge./blau/grau

www.wago.com/2020-215/000-039

Warnabdeckung



Art-Nr.: 2000-115
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb

www.wago.com/2000-115

Kodierung



Art-Nr.: 2020-100
Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten; für Basisklemmen; orange

www.wago.com/2020-100

Prüfen und Messen



Art-Nr.: 2000-510
TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul; anreihbar; für Brückerschlitze; 1,00 mm²; grau

www.wago.com/2000-510



Art-Nr.: 2000-552
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 2-polig; 1,00 mm²; grau

www.wago.com/2000-552



Art-Nr.: 2000-553
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 3-polig; 1,00 mm²; grau

www.wago.com/2000-553



Art-Nr.: 2000-554
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 4-polig; 1,00 mm²; grau

www.wago.com/2000-554



Art-Nr.: 2000-555
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 5-polig; 1,00 mm²; grau

www.wago.com/2000-555



Art-Nr.: 2000-556
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 6-polig; 1,00 mm²; grau

www.wago.com/2000-556



Art-Nr.: 2000-557
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 7-polig; 1,00 mm²; grau

www.wago.com/2000-557



Art-Nr.: 2000-558
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 8-polig; 1,00 mm²; grau

www.wago.com/2000-558





Art-Nr.: 2000-559
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 9-polig; 1,00 mm²; grau


www.wago.com/2000-559

Art-Nr.: 2000-560


Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!


	Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 10-polig; 1,00 mm ² ; grau	www.wago.com/2000-560
--	--	--


	Art-Nr.: 2009-174 Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklennen; grau	www.wago.com/2009-174
--	---	--


	Art-Nr.: 2009-182 Prüfabgriff; für max. 2,5 mm ² ; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüflleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau	www.wago.com/2009-182
--	---	--


Allgemeines Zubehör


	Art-Nr.: 2020-161 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 1,5 mm ² ; 1-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-161
--	--	--


	Art-Nr.: 2020-164 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 1,5 mm ² ; 1-polig; 1,50 mm ² ; blau	www.wago.com/2020-164
--	--	--


	Art-Nr.: 2020-167 1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; 1,5 mm ² ; 1-polig; 1,50 mm ² ; grün-gelb	www.wago.com/2020-167
--	---	--


	Art-Nr.: 2020-181 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 1,5 mm ² ; 1-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-181
--	--	--


	Art-Nr.: 2020-184 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 1,5 mm ² ; 1-polig; 1,50 mm ² ; blau	www.wago.com/2020-184
--	--	--


	Art-Nr.: 2020-187 1-Leiter-Federleisten-Endmodul; 1,5 mm ² ; 1-polig; 1,50 mm ² ; grün-gelb	www.wago.com/2020-187
---	---	--


	Art-Nr.: 2020-261 2-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 1,5 mm ² ; 1-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-261
--	--	--

	Art-Nr.: 2020-264 2-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; 1,5 mm ² ; 1-polig; 1,50 mm ² ; blau	www.wago.com/2020-264
--	--	--


	Art-Nr.: 2020-267 2-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; 1,5 mm ² ; 1-polig; 1,50 mm ² ; grün-gelb	www.wago.com/2020-267
--	---	--

	Art-Nr.: 2020-281 2-Leiter-Federleisten-Endmodul; 1,5 mm ² ; 1-polig; 1,50 mm ² ; grau	www.wago.com/2020-281
--	--	--

	Art-Nr.: 2020-284 2-Leiter-Federleisten-Endmodul; 1,5 mm ² ; 1-polig; 1,50 mm ² ; blau	www.wago.com/2020-284
--	--	--




 



 




	Art-Nr.: 2020-287 2-Leiter-Federleisten-Endmodul; 1,5 mm ² ; 1-polig; 1,50 mm ² ; grün-gelb	www.wago.com/2020-287
--	---	--

Steckbarer Leitungsbrücker

	Art-Nr.: 2009-402 Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ² ; passend zu Reihenklennen der Serien 2000 und 2020; grau	www.wago.com/2009-402
--	---	--

Art-Nr.: 2009-404

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

	Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ² ; passend zu Reihenklammern der Serien 2000 und 2020; grau	www.wago.com/2009-404
	Art-Nr.: 2009-406	
	Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm ² ; passend zu Reihenklammern der Serien 2000 und 2020; grau	www.wago.com/2009-406
Tragschiene		
	Art-Nr.: 210-112 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm	www.wago.com/210-112
	Art-Nr.: 210-113 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-113
	Art-Nr.: 210-114 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-114
	Art-Nr.: 210-115 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm	www.wago.com/210-115
	Art-Nr.: 210-118 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715	www.wago.com/210-118
	Art-Nr.: 210-196 Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben	www.wago.com/210-196
	Art-Nr.: 210-197 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715	www.wago.com/210-197
	Art-Nr.: 210-198 Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben	www.wago.com/210-198
Werkzeug		
	Art-Nr.: 210-647 Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft	www.wago.com/210-647
	Art-Nr.: 210-648 Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz	www.wago.com/210-648
	Art-Nr.: 210-719 Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft	www.wago.com/210-719

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

2020-5372/1102-953	Aug 7, 2018	docx	Download
GAEB docx - Datei		15,4 kB	

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 Hansastr. 27
 32423 Minden
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

2020-5372/1102-953 GAEB X81 - Datei	Feb 19, 2019	xml 4,3 kB	Download
Weitere Informationen Technische Erläuterungen	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	Download
CAD/CAE-Daten CAD Daten			
2D/3D Modelle 2020-5372/1102-953		URL	Download

Handhabungshinweise

Montieren

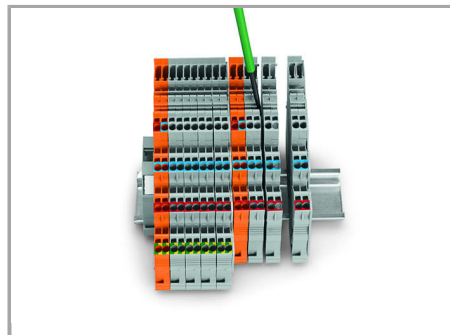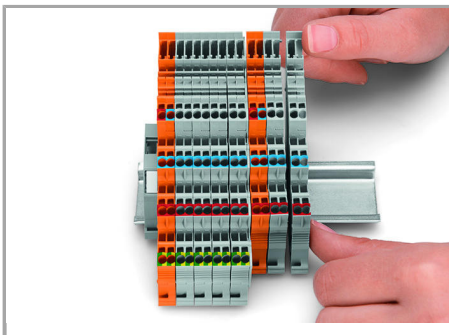


Einzelne Klemmen auf die Tragschiene montieren und anschließend zusammenrasten.

Untereinander verrastete Klemmen werden mit Hilfe eines Betätigungswerkzeugs getrennt und auseinandergeschoben.



Prüfen

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

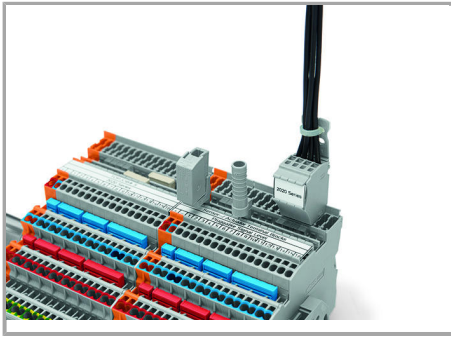

Prüfen mit Prüfabgriff (2009-182) oder
Prüfadapter (2009-174) (bis max. 42 V)

Kodieren

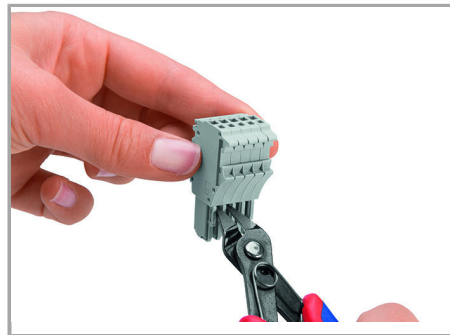
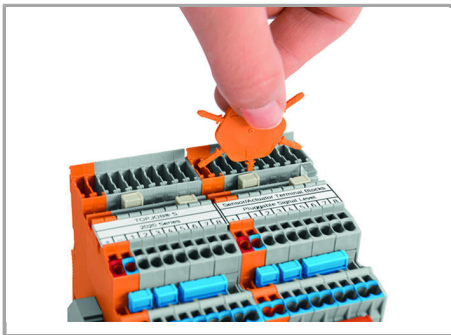


Kodierstift in gewünschte Kodieröffnung der
Klemme einführen und abdrehen.

Kodiernase mittels Schneidwerkzeug
entfernen.


Verriegelung

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

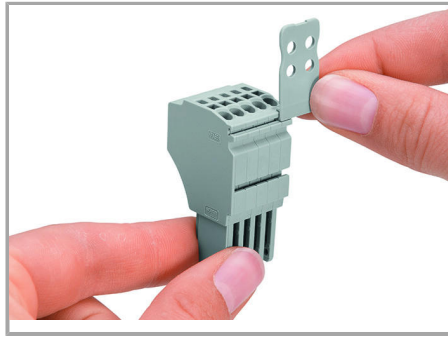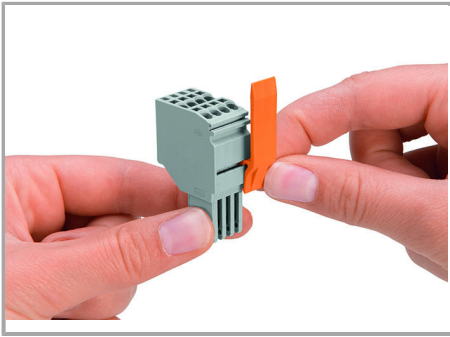

Verriegelungsklinke an die gewünschte Position schieben.


Zugentlastung

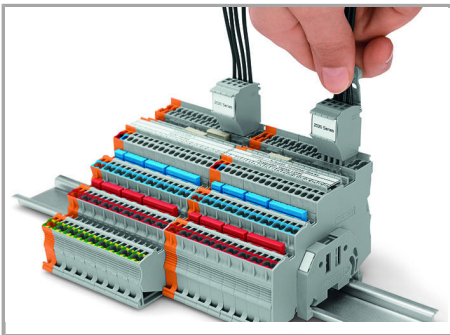

Federleiste am zugentlasteten Leiterbündel herausziehen.

Beschriften

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

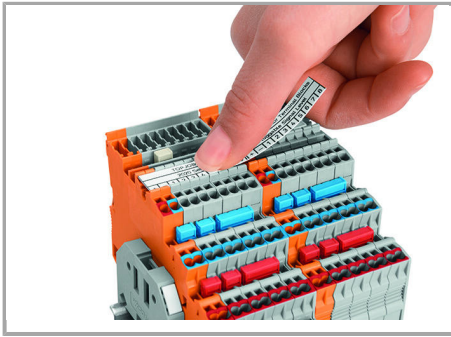

Klemmen sind mit Beschriftungsstreifen (2009-110) oder WMB-Beschriftungsschildern 3,5 mm (793-35xx) oben oder seitlich beschriftbar.

Produktfamilie

TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!