
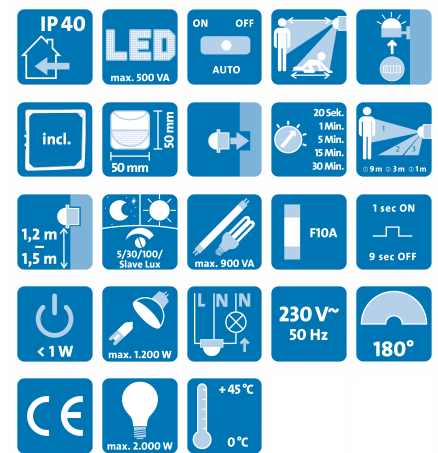


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
840602057	1	116	 4 008224 590464

INFRAcontrol R 180° UP IP40, Infrarot-Bewegungsschalter, (50x50mm DIN-Maß 49075), inkl. 2 Zwischenrahmen Unterputz, Schutzart IP40, Abschaltvorwarnung, Master/Slave-Funktion, Erfassungsbereich 180°, Erfassungreichweite ca. 9 m, Einstellzeit 5-stufig: 20 sec. / 1 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min., Impulsausgang ON: 1 sec. / OFF: 9 sec. Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus, Grundschtaltung:



Technische Daten		840602057
Ausführung	Bewegungsmelder	
Montageart	Unterputz	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Duroplast	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Farbe	weiß	
Farbe (benutzerdefiniert)	arktisweiß	
Schutzart (IP)	IP40	
Spannungsart	AC	
Einstellzeit	20 sek - 30 min	
Anschlussstechnik	Grundschtaltung (3-Draht)	
Schaltkontakt	Schließer	
Max. Glühlampenlast	2000W	
Max. Leuchtstofflampenlast	900W	
Max. Halogenlampenlast	1200W	
Max. LED-Last	500W	
Gerätesicherung	T 10A	
Konstantlichtregelung	Nein	
HLK-Ansteuerung	Nein	
Zwangsabschaltung	Nein	
Tierschneise	Nein	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein	
Vernetzbar	Nein	
Optimale Montagehöhe	1.2m	
Treppenhausüberwachung	Nein	
Überbrückungsschalter	Nein	
Max. Reichweite frontal	9m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	
Fernbedienbar	Nein	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	



Technische Daten		840602057
Ansprechelligkeit einstellbar	Ja	
Anschlussart	Steckklemme	
Halogenfrei	Nein	
Transparent	Nein	
Frequenz	50Hz	
Nennspannung	230V	
Min. Einschaltdauer	20s	
Max. Einschaltdauer	30min	
Erfassungswinkel horizontal	180°	
Max. Schaltleistung	2000W	
Max. Einschaltstrom	10A	
Nebenstelleneingang	Ja	
Alarmfunktion	Nein	