
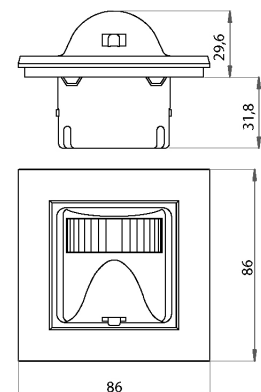
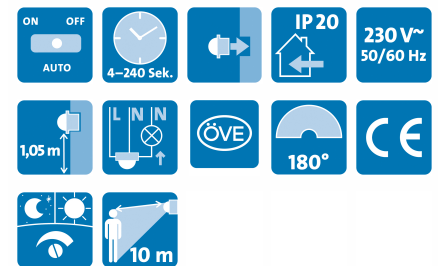


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
808402013	1	116	 4 008224 515955

INFRAcontrol R 180° UP IP20 Infrarot-Bewegungsschalter, (50x50mm DIN-Maß49075), Komplettgerät inkl. 1-fach Abdeckrahmen (Design HK05), Unterputz, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 180°, Erfassungsreichweite ca.10m, Einstellzeit 4-240 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus, 3-Draht-Gerät, für ohmsche und induktive Last bis 1000W, 230V~, 50/60Hz, Farbe: arktis-weiß

Technische Daten		808402013
Ausführung	Bewegungsmelder	
Montageart	Unterputz	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	weiß	
Farbe (benutzerdefiniert)	arktisweiß	
Schutzart (IP)	IP20	
Spannungsart	AC	
Einstellzeit	4 sek - 4 min	
Lastart	ohmsche Last	
Anschlusstechnik	Grundschtaltung (3-Draht)	
Schaltkontakt	Schließer	
Linsenausführung	18 Segmentlinse; 1 Ebene	
Konstantlichtregelung	Nein	
HLK-Ansteuerung	Nein	
Zwangsabschaltung	Nein	
Tierschneise	Nein	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein	
Vernetzbar	Nein	
Optimale Montagehöhe	1.05m	
Treppenhausüberwachung	Nein	
Überbrückungsschalter	Nein	
Max. Reichweite zu einer Seite	10m	
Max. Reichweite frontal	10m	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	10m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	
Fernbedienbar	Nein	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein	
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	



Technische Daten		808402013
Mit Signaleinheit	Nein	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	
Anschlussart	Steckklemme	
Halogenfrei	Ja	
Transparent	Nein	
Frequenz	50Hz	
Nennspannung	230V	
Min. Einschaltdauer	4s	
Max. Einschaltdauer	4min	
Erfassungswinkel horizontal	180°	
Max. Schaltleistung	1000W	
Temperatur	0-50°C	
Nebenstelleneingang	Nein	
Alarmfunktion	Nein	