




**ZONE 2/22**



## < IS910.2 >

Das IS910.2 ist das Tablet für den Einsatz in Zone 2/22. Das 8" Tablet ist höchst robust, leistungsstark und bietet viele technische Vorteile: 6.000 mAh Akku, Qualcomm Snapdragon 2 GHz, NFC, Android™ 8.0 u. v. m.

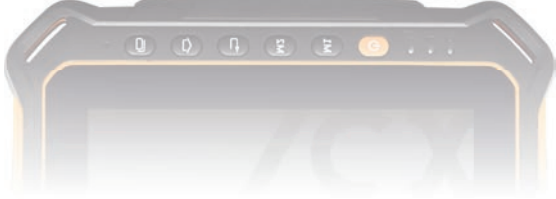

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. › i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung). Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi™ ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2018 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1025MD02REV00\_DE

## TECHNICAL FEATURES



ATEX Zulassung:  
Ex-Zone 2/22  
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C  
Dc IP64



IECEx Zulassung:  
Ex-Zone 2/22  
Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Zulassung für  
Nordamerika beantragt



Zulassung für Russland  
beantragt



Android 8.0



GSM:  
850/900/1800/1900MHz  
WCDMA:  
900/1800/2100 or  
850/1900/2100MHz  
LTE-FDD EU: B1/B3/B7/  
B20/B28  
LTE-FDD US: B2/B4/B7/B17  
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41  
TD: B34/B39



2,4 GHz: Wifi IEEE 802.11  
b/g/n



Bluetooth® 4.1 LE



Maße:  
235 x 154 x 23 mm,  
Gewicht: 850 g



microSD Speicher  
erweiterbar auf 32 GB



Qualcomm Snapdragon  
MSM8953, 2 GHz,  
3 GB RAM  
32 GB interner Speicher  
davon 24 GB verfügbar



Near Field  
Communication



USB-Magnet-Ladeport



2 Kameras:  
8 MP (Rückseite) und  
5 MP (Front)



SOS-Taste

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Wasserdicht:  
1 Stunde bis zu 2 m Tiefe,  
staubdicht, geschützt vor  
Mikropartikeln



Einsetzbar in einer  
Umgebung von  
-20 °C bis 60 °C



8" RugDisplay-Glas  
kapazitives Touchscreen  
mit einer Auflösung von  
1200 x 1920 px



Display mit Hand-  
schuhen bedienbar



Akku mit 6.000 mAh



GPS, AGPS, Glonass,  
BeiDou



Standort, Beschleunigung,  
Schwerkraft, lineare Be-  
schleunigung, Gyroskop,  
Umgebungslicht, Tempe-  
ratur und Feuchtigkeits-,  
Magnet-, Nahrungs- und  
Luftdrucksensor



Push-To-Talk  
PTT ready (Application  
eines Drittanbieters nötig)



Loneworker protection  
LWP ready (Application  
eines Drittanbieters nötig)

## LIEFERUMFANG

Tablet mit integriertem Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Magnetladekabel,  
Handschlaufe, Bildschirmschutzfolie, Schnellstartanleitung und  
Sicherheitshinweise