

Ausziehbarer Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke



✓ Montage an vorderen Profilschienen

✓ Stabiles, perforiertes Lochblech

✓ Festeinbau

✓ Ausziehbar

Kurzbeschreibung

Ausziehbarer Fachboden zum Festeinbau an vorderen 483 mm (19")-Profilschienen, 2HE, ausziehbar, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Features

- zum Festeinbau an den vorderen 483 mm (19")-Profilschienen
- ausziehbar, mit Griff
- Höheneinheiten: 2HE
- stabiles, perforiertes Lochblech
- Traglast: 30 kg
- Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial
- Erhältlich in Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)

Produktübersicht

Der Fachboden zum Festeinbau lässt sich einfach an den vorderen 483 mm (19")-Profilschienen Ihres 483 mm (19") Netzwerk- oder Serverschranks installieren. Durch die kompakte Bauform ist er besonders für 483 mm (19")-Wandgehäuse ab einer Tiefe von 450 mm geeignet. Der Fachboden ist mittels eines Griffes ausziehbar, erleichtert somit den Zugang und ist durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer hohen Traglast die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19") einbaufähige Komponenten.

Artikelnummer Information

Artikelnummer	HE	Farbe	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Traglast in kg	Passende Schranktiefe
DN-19-TRAY-2-450	2	Grau (RAL 7035)	88x483x352 mm	30 kg	≥ 450 mm
DN-19-TRAY-2-450-SW	2	Schwarz (RAL 9005)			


Logistische Informationen

Ausziehbare Länge	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg	Verpackungsabmessungen (HxBxT) in mm
0-350 mm	3,5 kg	4,0 kg	90x490x420 mm


Produktabbildungen




Technische Zeichnungen

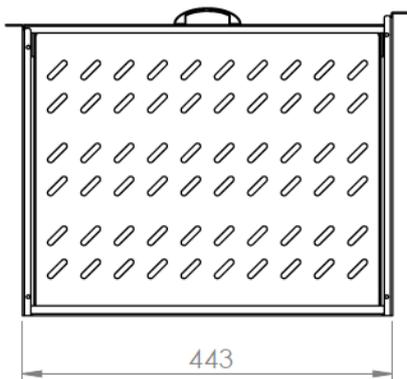


BOTTOM VIEW

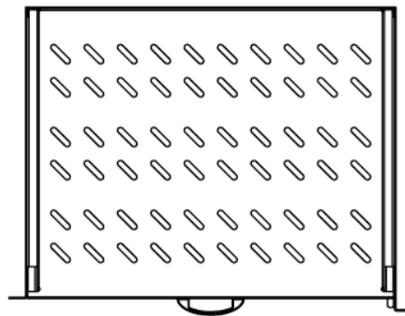


TOP VIEW

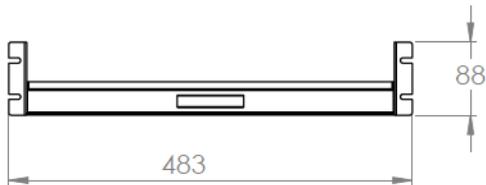


FRONT VIEW

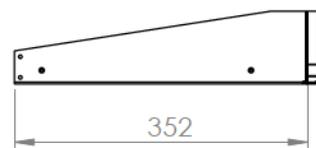

SIDE VIEW

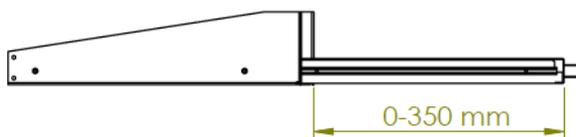

OPERATING INSPECTION
MAXIMUM AND MINIMUM

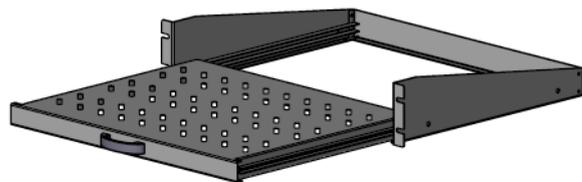

ISOMETRIC VIEW